


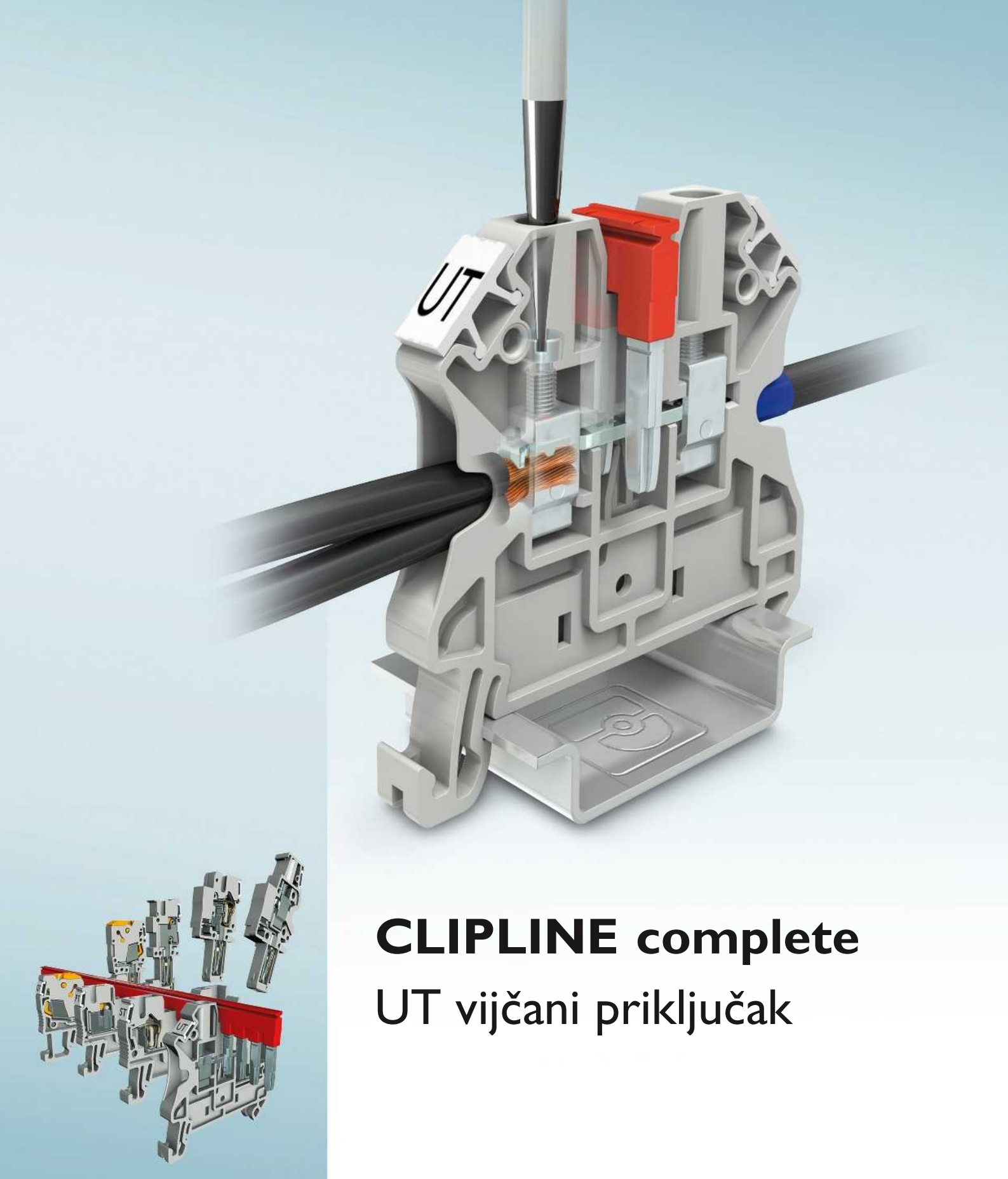

CLIPLINE complete UT vijčani priključak

PHOENIX CONTACT – u kontaktu s kupcima i partnerima širom svijeta

Phoenix Contact je svjetski lider na području elektrotehnike i automatizacije. Tvrtka je osnovana prije skoro 90 godina, a danas je to obiteljska tvrtka koja zapošljava više od 14000 ljudi.



Ponuda se sastoji od proizvoda i rješenja za različite elektrotehničke aplikacije. To uključuje brojna rješenja za povezivanje električnih uređaja i strojeva, komponenti za suvremene ormare upravljanja, kao i individualna rješenja za primjenu u raznim granama industrije, procesne industrije ili za primjenu na području sustava opskrbe vodom, vjetroelektranama, fotonaponskim sustavima te u sklopu distribucije električne energije i u prometnoj infrastrukturi.

Globalno prisutna tvrtka koja inzistira na bliskom kontaktu s kupcima.

Neovisnost tvrtke je sastavni dio naše poslovne politike. Phoenix Contact se stoga oslanja na vlastitu stručnost i znanje: dizajnerski i razvojni odjeli konstantno dolaze do novih i inovativnih ideja vezanih uz proizvode i razvijaju specifična rješenja prema zahtjevima kupaca. Brojni patenti naglašavaju činjenicu da je mnoge proizvode razvio upravo Phoenix Contact.




UT vijčani priključak

Univerzalnost pri svakoj primjeni. Univerzalnost je karakteristika UT rednih stezaljki s vijčanim priključkom CLIPLINE complete sustava. Dostižu najviše standarde, njihovi priključci vodiča ne zahtijevaju održavanje i nude maksimalnu fleksibilnost zbog mogućnosti priključivanja više vodiča.

Moguće je priključivati vodiče nazivnog presjeka i s tuljcima i bez tuljaka. Nije potrebno zatezati vijke redne stezaljke jer je otpuštanje onemogućeno Reakdyn principom, tehnikom učvršćivanja vijaka, razvijenim u Phoenix Contactu.

Vrlo veliki nazivni presjeci vodiča (do 240 mm²) također se mogu spojiti plinonepropusno i dugoročno biti stabilni zahvaljujući velikim kontaktnim silama.


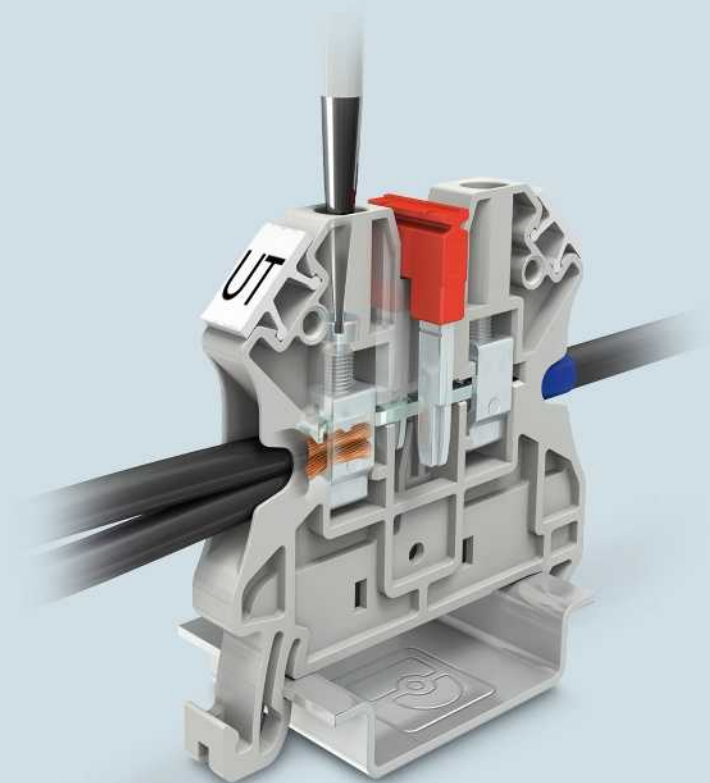


Sadržaj

Redne stezaljke za spajanje dva vodiča	6
Redne stezaljke za velike struje	7
Redne stezaljke za spajanje više vodiča	10
Dvokatne i trokatne redne stezaljke	10
Rastavne redne stezaljke s utičnim osiguračem i redne stezaljke s diodom	12
Funkcijske redne stezaljke s više razina	13
Termomagnetski osigurači	14
Rastavne redne stezaljke i rastavne redne stezaljke s nožem za rastavljanje	14
Dvokatne redne stezaljke s diodom i mini redne stezaljke	18
FAME utični sustav za ispitivanje	19
Utične modularne redne stezaljke	20
COMBI konektori	23
UT dodatna oprema	25
Ispitne rastavne redne stezaljke i klizne redne stezaljke	28
UTME redne stezaljke za spoj strujnih transformatora i mjernih pretvarača	30

Univerzalnost pri svakoj primjeni – UT redne stezaljke s vijčanim priključkom

UT redne stezaljke s vijčanim priključkom jedine su svoje vrste na tržištu i objedinjuju prednosti tehnologije vijčanih priključaka i prednosti opružnih kontakata. PE podnožje "na klik" i standardizirani kratkospojnici štede mnogo vremena kod sklapanja rednih stezaljki.

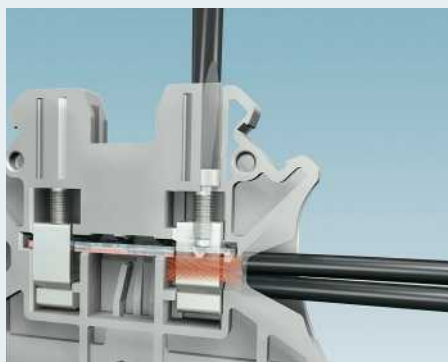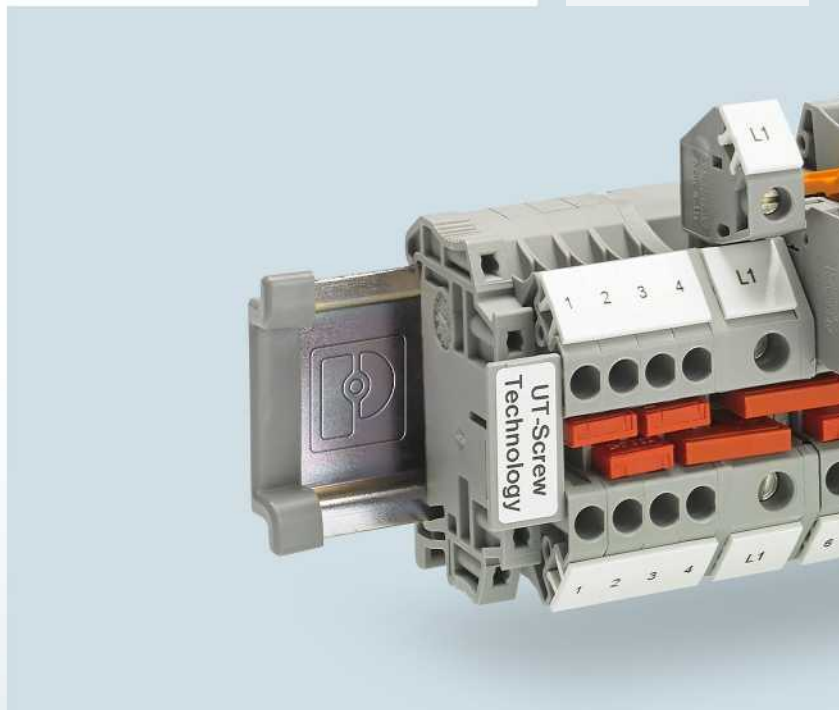

Univerzalnost bez održavanja

Vijčani priključak karakteriziraju tri glavna obilježja


- Metalni dijelovi od vrlo snažnih bakrenih legura
- Jednostavno priključivanje više vodiča
- "Reakdyn princip" koji ne zahtjeva održavanje



PE redna stezaljka "na klik"

Redne stezaljke za uzemljenje istog oblika montiraju se na DIN šinu jednostavno radi uspostave električnog kontakta.

Ovakav mehanički i električni kontakt doseže sve zahtjeve standarda IEC 60947-7-2.

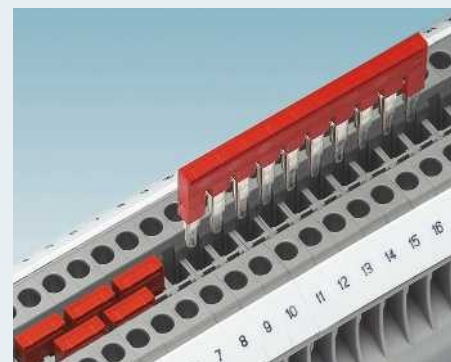


Fleksibilni sustav kratkospojnika

Da bi dopustile brzu distribuciju individualnog potencijala, redne stezaljke CLIPLINE complete sustava imaju dva funkcijska utora. Oni su složeni u jednu liniju preko svih rednih stezaljki i tako dopuštaju kombinaciju tehnologija spojeva. To omogućuje korištenje svih mogućih katkih spojeva rednih stezaljki na istom postolju u vrlo kratkom vremenskom razdoblju.

MUT mini redne stezaljke

Vrlo su male, a mogu se označavati i kratko spajati kao i njihove veće varijante.

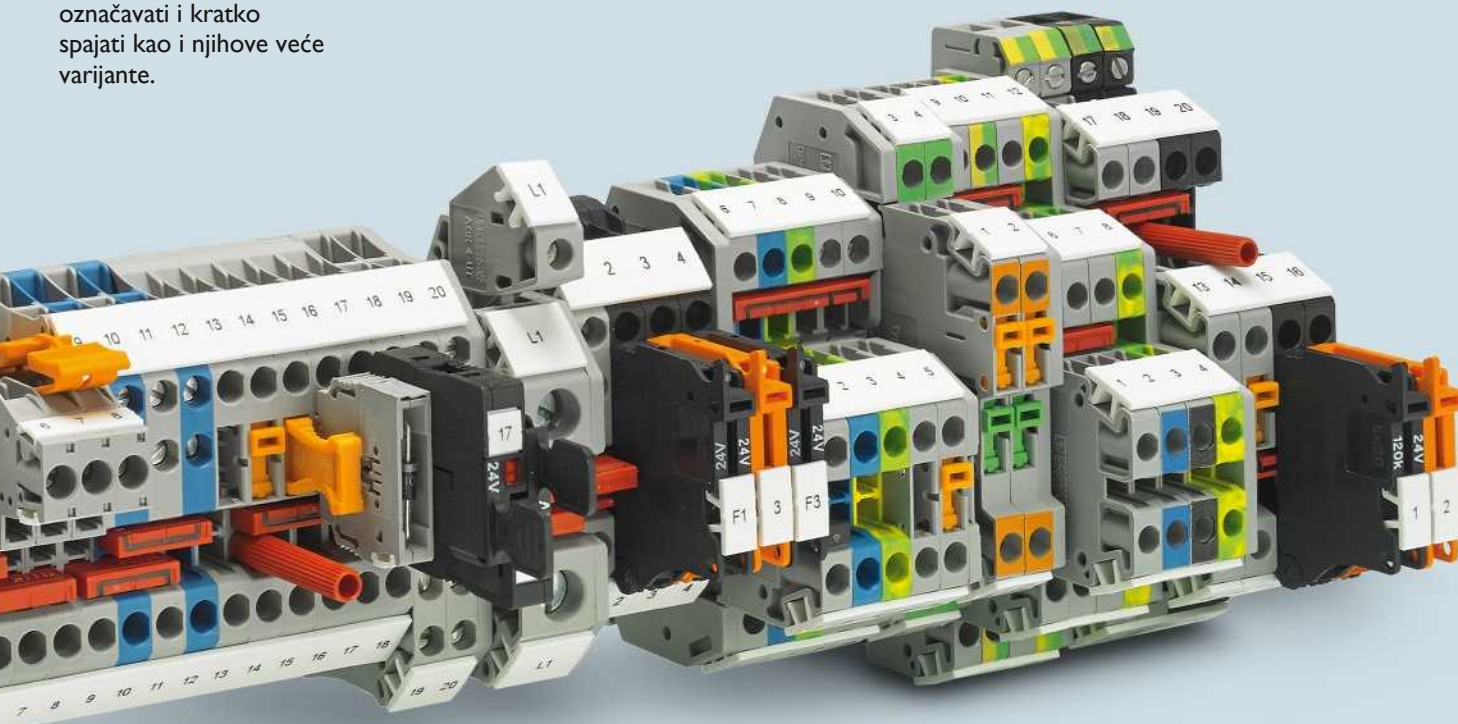


Označavanje velikih površina

na svakoj priključnoj točki stezaljke omogućeno je markiranje velikih površina kako bi se osigurala maksimalna preglednost u kontrolnom ormaru.




Jednostavna distribucija potencijala

Kratkospojnici omogućavaju brzo i jednostavno spajanje rednih stezaljki s različitim nazivnim presjecima. Mogu se koristiti za brzo kreiranje strujnih stezaljki, naprimjer, redne stezaljke od 10 mm² mogu se kombinirati s rednim stezaljkama od 4 mm², bez obzira na tehnologiju spoja.

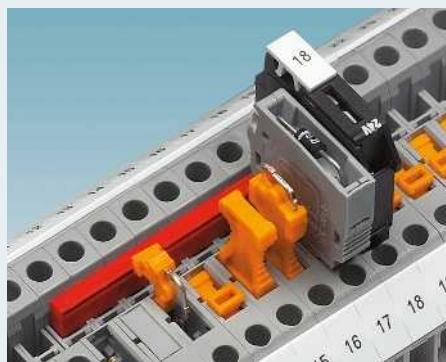

Multifunkcionalna rastavna zona

Sve rastavne redne stezaljke CLIPLINE complete sustava imaju standardiziranu zonu rastavljanja. Takva rastavna zona omogućuje upotrebu različitih dodataka poput utičnih konektora s osiguračem i sličnih.

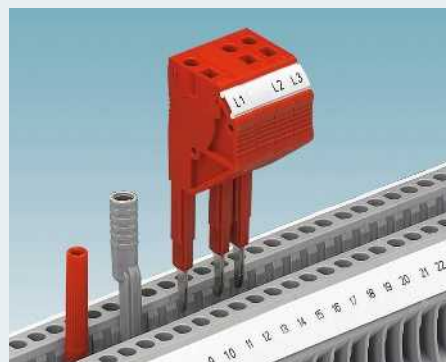

Standardizirani sustav ispitivanja

Svi testni konektori u sustavu postižu kontakt u dostupnom funkcijskom utoru. Za pojedinačne ispitne funkcije dostupan je i testni konektor promjera 2.3 mm. Kompleksnija ispitivanja moguće je provoditi korištenjem posebnih test konektora. Adapteri za ispitivanje mogu se individualno sastaviti i prikladni su za upotrebu u laboratorijima za ispitivanje.

Redne stezaljke za spajanje dva vodiča


								
Tip	Oznaka proizvoda	Siva Plava Zeleno-žuta Narančasta Crvena Crna	UT 2,5 UT 2,5 BU UT 2,5-PE UT 2,5 OG UT 2,5 RD UT 2,5 BK	3044076 3044089 3044092 3045046 3045062 3045088	UT 4 UT 4 BU UT 4-PE UT 4 OG UT 4 RD UT 4 BK	3044102 3044115 3044128 3045101 3045127 3045143	UT 6 UT 6 BU UT 6-PE UT 6 OG UT 6 RD UT 6 BK	3044131 3044144 3044157 3045169 3045185 3045208
Širna / dužina / visina	[mm]	5.2 / 47.7 / 47.5		6.2 / 47.7 / 47.5		8.2 / 47.7 / 47.5		
Struja / napon // UL	[A] / [V]	32 / 1000 // 20 / 600		41 / 1000 // 30 / 600		57 / 1000 // 50 / 600		
Kruti/AWG/upleteni/ AWG	[mm²] / -	0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 4 / 26 - 12		0.14 - 6 / 26 - 10 // 0.14 - 6 / 26 - 10		0.2 - 10 / 24 - 8 // 0.2 - 10 / 24 - 8		
Upleteni s tuljkom/ AWG	[mm²] / -	0.14 - 2.5 / 26 - 14		0.14 - 4 / 26 - 12		0.25 - 6 / 22 - 10		
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni	[mm²] / [mm²]	0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5		0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5		0.2 - 2.5 / 0.2 - 2.5		
... PE/S = s vijkom								
								
Tip	Oznaka proizvoda	Siva Plava Zeleno-žuta Zeleno-žuta Narančasta Crvena Crna	UT 10 UT 10 BU UT 10-PE UT 10-PE/S UT 10 OG UT 10 RD UT 10 BK	3044160 3044188 3044173 3215054 3046281 3046304 3046320	UT 16 UT 16 BU UT 16-PE UT 16-PE/S	3044199 3044209 3044212 3215915	UT 35 UT 35 BU UT 35-PE* UT 35-PE/S*	3044225 3044238 3044241 3215928
Širna / dužina / visina	[mm]	10.2 / 47.7 / 47.5		12.2 / 55.5 / 55		16.0 / 60.2 / 65.7		
Struja / napon // UL	[A] / [V]	76 / 1000 // 65 / 600		101 / 1000 // 85 / 600		150 / 1000 // 150 / 600		
Kruti/AWG/upleteni/ AWG	[mm²] / -	0.5 - 16 / 20 - 6 // 0.5 - 16 / 20 - 6		1.5 - 25 / 16 - 4 // 1.5 - 25 / 16 - 4		1.5 - 50 / 16 - 1/0 // 1.5 - 50 / 16 - 1/0		
Upleteni s tuljkom/ AWG	[mm²] / -	0.5 - 10 / 20 - 8		1.0 - 16 / 18 - 6		1.5 - 35 / 16 - 2		
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni	[mm²] / [mm²]	0.5 - 4 / 0.5 - 4		1.0 - 6 / 1.0 - 6		1.5 - 16 / 1.5 - 10		

Odvodne redne stezaljke

Potpuno izolirana odvodna redna stezaljka omogućuje korištenje na svim naponima do nazivnog napona od 1000 V (4 mm²).

					
Tip	Oznaka proizvoda	Siva Siva Siva	AGK 4-UT 10 AGK 4-UT 16 AGK 4-UT 35	3047112 3047125 3047138	
Struja / napon	[A] / [V]	32 / 1000			
Kruti / AWG	[mm²] / -	0.14 - 6 / 26 - 10			
Upleteni / AWG	[mm²] / -	0.14 - 4 / 26 - 12			
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni	[mm²] / [mm²]	0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5			

Redne stezaljke za velike struje

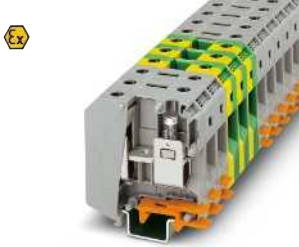								
Tip	Oznaka proizvoda	Siva Plava Zeleno-žuta	UKH 50 UKH 50 BU USLKG 50* *	3009118 3009105 0443049	UKH 70 UKH 70 BU UKH 70-PE/S* *	3213140 3244601 3213141	UKH 95 UKH 95 BU USLKG 95* *	3010013 3010136 0441041
			Kruti / AWG // upleteni / AWG: 16 - 50 / 6 - 1/0 // 25 - 50 / 3 - 1/0		Kruti / AWG // upleteni / AWG: 16 - 70 / 4 - 2/0 // 25 - 70 / 3 - 2/0		Kruti / AWG // upleteni / AWG: 25 - 95 / 4 - 3/0 // 25 - 95 / 4 - 3/0	
Širina / dužina / visina			[mm] 20 / 75.5 / 83.5		20.3 / 70.5 / 87.5		25 / 83 / 97.5	
Struja / napon // UL			[A] / [V] 150 / 1000 // 150 / 600		192 / 1000 // 192 / 1000		232 / 1000 // 230 / 600	
Kruti/AWG/upleteni/ AWG			[mm ²] / - 16 - 70 / 6 - 2/0 // 25 - 70 / 3 - 2/0		16 - 95 / 4 - 3/0 // 25 - 70 / 3 - 2/0		25 - 95 / 4 - 3/0 // 35 - 95 / 2 - 3/0	
Upleteni s tuljkom/ AWG			[mm ²] / - 25 - 50 / 3 - 1/0		16 - 70 / 4 - 2/0		35 - 95 / 2 - 3/0	
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni			[mm ²] / [mm ²] 10 - 16 / 10 - 16		16 - 25 / 16 - 25		25 - 35 / 25 - 35	
								
Tip	Oznaka proizvoda	Siva Plava	UKH 150 UKH 150 BU	3010110 3010123	UKH 240 UKH 240 BU	3010217 0711852		
Širina / dužina / visina			[mm] 31 / 100 / 118.5		36 / 100 / 131.5			
Struja / napon // UL			[A] / [V] 309 / 1000 // 285 / 600		415 / 1000 // 380 / 600			
Kruti/AWG/upleteni/ AWG			[mm ²] / - 35 - 150 / 2 - 300 kcmil // 50 - 150 / 1/0 - 300 kcmil		70 - 240 / 2/0 - 500 kcmil // 70 - 240 / 2/0 - 500 kcmil			
Upleteni s tuljkom/ AWG			[mm ²] / - 50 - 150 / 1/0 - 300 kcmil		70 - 185 / 2/0 - 350 kcmil			
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni			[mm ²] / [mm ²] 25 - 50 / 35 - 50		35 - 95 / 50 - 95			

Odvodne redne stezaljke

Potpuno izolirana odvodna redna stezaljka omogućuje korištenje na svim naponima do nazivnog napona od 1000 V (4 mm ²).								
Tip	Oznaka proizvoda	Siva Siva Siva	AGK 10-UKH 50 AGK 10-UKH 95 AGK 10-UKH 150/240	3001763 3003541 3003554				
Struja / napon			[A] / [V] 76 / 1000					
Kruti / AWG			[mm ²] / - 0.5 - 10 / 20 - 8					
Upleteni / AWG			[mm ²] / - 0.5 - 10 / 20 - 8					
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni			[mm ²] / [mm ²] 0.5 - 4 / 0.5 - 4					



Detaljnije informacije o odobrenim modularnim rednim stezaljkama za Ex "e" i "i" područja dostupne su za preuzimanje na internetskim stranicama phoenixcontact.com

Redne stezaljke za velike struje za montažu na DIN šinu

								
Tip	Oznaka proizvoda	3 x siva 3 x siva, 1 x plava	UKH 50-3L UKH 50-3L/N	3076634 3076635	UKH 70-3L UKH 70-3L/N	3076329 3076361	UKH 95-3L UKH 95-3L/N	3076332 3076374
Širna / dužina / visina	[mm]	60 / 75.5 / 83.5			60.9 / 70.5 / 87.5		75 / 82.8 / 97.5	
Struja / napon // UL	[A] / [V]	150 / 1000 // – / –			192 / 1000 // – / –		232 / 1000 // 230 / 600	
Kruti/AWG/upleteni/ AWG	[mm²] / –	16 - 70 / 6 - 2/0 // 25 - 70 / 3 - 2/0			16 - 95 / 4 - 3/0 // 25 - 70 / 3 - 2/0		25 - 95 / 4 - 3/0 // 35 - 95 / 2 - 3/0	
Upleteni s tuljkom/ AWG	[mm²] / –	25 - 50 / 3 - 1/0			16 - 70 / 4 - 2/0		35 - 95 / 2 - 3/0	
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni	[mm2] / [mm2]	10 - 16 / 10 - 16			16 - 25 / 16 - 25		25 - 35 / 25 - 35	
								
Tip	Oznaka proizvoda	3 x siva 1 x crno-žuta 3 x siva, 1 x plava, 1 x crno-žuta	UKH 50-3L/FE UKH 50-3L/N/FE	3076636 3076637	UKH 70-3L/FE UKH 70-3L/N/FE	3076400 3076442	UKH 95-3L/FE UKH 95-3L/N/FE	3076413 3076455
Širna / dužina / visina	[mm]	80 / 75.5 / 83.5			81.2 / 70.5 / 87.5		100 / 83 / 97.5	
Struja / napon // UL	[A] / [V]	150 / 1000 // – / –			192 / 1000 // – / –		232 / 1000 // 230 / 600	
Kruti/AWG/upleteni/ AWG	[mm²] / –	16 - 70 / 6 - 2/0 // 25 - 70 / 3 - 2/0			16 - 95 / 4 - 3/0 // 25 - 70 / 3 - 2/0		25 - 95 / 3 - 3/0 // 35 - 95 / 2 - 2/0	
Upleteni s tuljkom/ AWG	[mm²] / –	25 - 50 / 3 - 1/0			16 - 70 / 4 - 2/0		35 - 95 / 2 - 3/0	
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni	[mm2] / [mm2]	10 - 16 / 10 - 16			16 - 25 / 16 - 25		25 - 35 / 25 - 35	
								
Tip	Oznaka proizvoda	3 x siva 3 x siva, 1 x plava	UKH 150-3L UKH 150-3L/N	3076345 3076387	UKH 240-3L UKH 240-3L/N	3076358 3076390		
Širna / dužina / visina	[mm]	93 / 100 / 118.5			108 / 100 / 131.5			
Struja / napon // UL	[A] / [V]	309 / 1000 // 285 / 600			415 / 1000 // 380 / 600			
Kruti/AWG/upleteni/ AWG	[mm²] / –	35 - 150 / 2 - 300 kcmil // 50 - 150 / 1/0 - 300 kcmil			70 - 240 / 2/0 - 500 kcmil // 70 - 240 / 2/0 - 500 kcmil			
Upleteni s tuljkom/ AWG	[mm²] / –	50 - 150 / 1/0 - 300 kcmil			70 - 185 / 2/0 - 350 kcmil			
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni	[mm2] / [mm2]	25 - 50 / 35 - 50			35 - 95 / 50 - 95			
								
Tip	Oznaka proizvoda	3 x siva, 1 x crno-žuta 3 x siva, 1 x plava, 1 x crno-žuta	UKH 150-3L/FE UKH 150-3L/N/FE	3076426 3076468	UKH 240-3L/FE UKH 240-3L/N/FE	3076439 3076471		
Širna / dužina / visina	[mm]	124 / 100 / 118.5			144 / 100 / 131.5			
Struja / napon // UL	[A] / [V]	309 / 1000 // 285 / 600			415 / 1000 // 380 / 600			
Kruti/AWG/upleteni/ AWG	[mm²] / –	35 - 150 / 2 - 300 kcmil // 50 - 150 / 1/0 - 300 kcmil			70 - 240 / 2/0 - 500 kcmil // 70 - 240 / 2/0 - 500 kcmil			
Upleteni s tuljkom/ AWG	[mm²] / –	50 - 150 / 1/0 - 300 kcmil			70 - 185 / 2/0 - 350 kcmil			
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni	[mm2] / [mm2]	25 - 50 / 35 - 50			35 - 95 / 50 - 95			

Redne stezaljke za velike struje za montažu na panel

								
Tip	Oznaka proizvoda	1 x siva 3 x siva 3 x siva, 1 x plava	UKH 50-F UKH 50-3L-F UKH 50-3L/N-F	3247019 3076638 3076639	UKH 70-F UKH 70-3L-F UKH 70-3L/N-F	3247051 3076484 3076523	UKH 95-F UKH 95-3L-F UKH 95-3L/N-F	3247022 3076497 3076536
Širina / dužina / visina		[mm]	20 / 103.4 / 76		20.3 / 103.4 / 80		25 / 118.8 / 90	
Struja / napon // UL		[A] / [V]	150 / 1000 // – / –		192 / 1000 // – / –		232 / 1000 // – / –	
Kruti/AWG/upleteni/ AWG		[mm²] / –	16 - 70 / 6 - 2/0 // 25 - 70 / 3 - 2/0		16 - 70 / 4 - 2/0 // 25 - 70 / 3 - 2/0		25 - 95 / 4 - 3/0 // 35 - 95 / 2 - 3/0	
Upleteni s tuljkom/ AWG		[mm²] / –	25 - 50 / 3 - 1/0		16 - 70 / 4 - 2/0		35 - 95 / 2 - 3/0	
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni		[mm²] / [mm²]	10 - 16 / 10 - 16		16 - 25 / 16 - 25		25 - 35 / 25 - 35	
								
Tip	Oznaka proizvoda	3 x siva, 1 x crno-žuta 3 x siva, 1 x plava, 1 x crno-žuta	UKH 50-3L/FE-F UKH 50-3L/N/FE-F	3076640 3076641	UKH 70-3L/FE-F UKH 70-3L/N/FE-F	3076565 3076604	UKH 95-3L/FE-F UKH 95-3L/N/FE-F	3076578 3076617
Širina / dužina / visina		[mm]	80 / 103.4 / 76		81.2 / 103.4 / 80		100 / 118.8 / 90	
Struja / napon // UL		[A] / [V]	150 / 1000 // – / –		192 / 1000 // – / –		232 / 1000 // – / –	
Kruti/AWG/upleteni/ AWG		[mm²] / –	16 - 70 / 6 - 2/0 // 25 - 70 / 3 - 2/0		16 - 95 / 4 - 3/0 // 25 - 70 / 3 - 2/0		25 - 95 / 3 - 3/0 // 35 - 95 / 2 - 2/0	
Upleteni s tuljkom/ AWG		[mm²] / –	25 - 50 / 3 - 1/0		16 - 70 / 4 - 2/0		35 - 95 / 2 - 2/0	
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni		[mm²] / [mm²]	10 - 16 / 10 - 16		16 - 25 / 16 - 25		25 - 35 / 25 - 35	
								
Tip	Oznaka proizvoda	1 x siva 3 x siva 3 x siva, 1 x plava	UKH 150-F UKH 150-3L-F UKH 150-3L/N-F	3247035 3076507 3076549	UKH 240-F UKH 240-3L-F UKH 240-3L/N-F	3247048 3076510 3076552		
Širina / dužina / visina		[mm]	31 / 136.1 / 111		36 / 136.1 / 124			
Struja / napon // UL		[A] / [V]	309 / 1000 // 285 / 600		415 / 1000 // 380 / 600			
Kruti/AWG/upleteni/ AWG		[mm²] / –	35 - 150 / 2 - 300 kcmil // 50 - 150 / 1/0 - 300 kcmil		70 - 240 / 2/0 - 500 kcmil // 70 - 240 / 2/0 - 500 kcmil			
Upleteni s tuljkom/ AWG		[mm²] / –	50 - 150 / 1/0 - 300 kcmil		70 - 185 / 2/0 - 350 kcmil			
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni		[mm²] / [mm²]	25 - 50 / 35 - 50		35 - 95 / 50 - 95			
								
Tip	Oznaka proizvoda	3 x siva, 1 x crno-žuta 3 x siva, 1 x plava, 1 x crno-žuta	UKH 150-3L/FE-F UKH 150-3L/N/FE-F	3076581 3076620	UKH 240-3L/FE-F UKH 240-3L/N/FE-F	3076594 3076633		
Širina / dužina / visina		[mm]	124 / 136.1 / 111		144 / 136.1 / 124			
Struja / napon // UL		[A] / [V]	309 / 1000 // 285 / 600		415 / 1000 // 380 / 600			
Kruti/AWG/upleteni/ AWG		[mm²] / –	35 - 150 / 2 - 300 kcmil // 50 - 150 / 1/0 - 300 kcmil		70 - 240 / 2/0 - 500 kcmil // 70 - 240 / 2/0 - 500 kcmil			
Upleteni s tuljkom/ AWG		[mm²] / –	50 - 150 / 1/0 - 300 kcmil		70 - 185 / 2/0 - 350 kcmil			
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni		[mm²] / [mm²]	25 - 50 / 35 - 50		35 - 95 / 50 - 95			

Redne stezaljke za spajanje više vodiča




								
Tip	Oznaka proizvoda	Siva Plava Zeleno-žuta	UT 2,5-TWIN UT 2,5-TWIN BU UT 2,5-TWIN-PE	3044513 3044526 3044539	UT 4-TWIN UT 4-TWIN BU UT 4-TWIN-PE	3044364 3044500 3044380	UT 4-TWIN HV	3000608
Širina / dužina / visina		[mm]	5,2 / 57,8 / 47,5		6,2 / 57,8 / 47,5		6,2 / 57,8 / 50	
Struja / napon // UL		[A] / [V]	30 / 500 // 20 / 150		41 / 500 // 30 / 150		39 / 1000 // 30 / 600	
Kruti/AWG/upleteni/ AWG		[mm²] / -	0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12		0,14 - 6 / 26 - 10 // 0,14 - 6 / 26 - 10		0,14 - 6 / 26 - 10 // 0,14 - 6 / 26 - 10	
Upleteni s tuljkom/ AWG		[mm²] / -	0,14 - 2,5 / 26 - 14		0,14 - 4 / 26 - 12		0,14 - 4 / 26 - 12	
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni		[mm²] / [mm²]	0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5		0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5		0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5	
								
Tip	Oznaka proizvoda	Siva Plava Zeleno-žuta	UT 2,5-QUATTRO UT 2,5-QUATTRO BU UT 2,5-QUATTRO-PE	3044542 3044555 3044568	UT 4-QUATTRO UT 4-QUATTRO BU UT 4-QUATTRO-PE	3044571 3044584 3044597	UT 4-QUATTRO HV UT 4-QUATTRO HV BU	3048823 3048836
Širina / dužina / visina		[mm]	5,2 / 65,4 / 47,5		6,2 / 65,4 / 47,5		6,2 / 65,4 / 50	
Struja / napon // UL		[A] / [V]	30 / 500 // 20 / 150		39 / 500 // 30 / 150		37 / 1000 // 30 / 600	
Kruti/AWG/upleteni/ AWG		[mm²] / -	0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12		0,14 - 6 / 26 - 10 // 0,14 - 6 / 26 - 10		0,14 - 6 / 26 - 10 // 0,14 - 6 / 26 - 10	
Upleteni s tuljkom/ AWG		[mm²] / -	0,14 - 2,5 / 26 - 14		0,14 - 4 / 26 - 12		0,14 - 4 / 26 - 12	
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni		[mm²] / [mm²]	0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5		0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5		0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5	

Dvokatne redne stezaljke

...-PV = s raspodjelom potencijala

								
Tip	Oznaka proizvoda	Siva Plava Siva Zeleno-žuta	UTTB 2,5 UTTB 2,5 BU UTTB 2,5-PV UTTB 2,5-PE	3044636 3044649 3044652 3044665	UTTB 4 UTTB 4 BU UTTB 4-PV UTTB 4-PE	3044814 3044791 3044733 3044759	UTTB 4 HV	3000610
Širina / dužina / visina		[mm]	5,2 / 69,9 / 65		6,2 / 69,9 / 65		6,2 / 75,6 / 65	
Struja / napon // UL		[A] / [V]	24 / 500 // 20 / 600		30 / 800 // 30 / 600		30 / 1000 // 30 / 600	
Kruti/AWG/upleteni/ AWG		[mm²] / -	0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12		0,14 - 6 / 26 - 10 // 0,14 - 6 / 26 - 10		0,14 - 6 / 26 - 10 // 0,14 - 6 / 26 - 10	
Upleteni s tuljkom/ AWG		[mm²] / -	0,14 - 2,5 / 26 - 14		0,14 - 4 / 26 - 12		0,14 - 4 / 26 - 12	
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni		[mm²] / [mm²]	0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5		0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5		0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5	
								
Tip	Oznaka proizvoda	Siva/zeleno-žuta Plava/zeleno-žuta Siva/plava	UTTB 2,5-PE/L UTTB 2,5-PE/N UTTB 2,5-L/N	3044678 3046731 3044681	UTTB 4-PE/L UTTB 4-PE/N UTTB 4-L/N	3044746 3046760 3044788		
Širina / dužina / visina		[mm]	5,2 / 69,9 / 65		6,2 / 69,9 / 65			
Struja / napon // UL		[A] / [V]	24 / 500 // 20 / 600		30 / 800 // 30 / 300			
Kruti/AWG/upleteni/ AWG		[mm²] / -	0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12		0,14 - 6 / 26 - 10 // 0,14 - 6 / 26 - 10			
Upleteni s tuljkom/ AWG		[mm²] / -	0,14 - 2,5 / 26 - 14		0,14 - 4 / 26 - 12			
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni		[mm²] / [mm²]	0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5		0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5			

Trokatne redne stezaljke

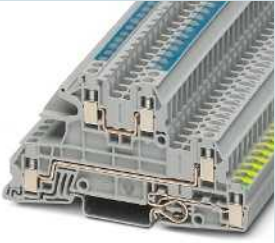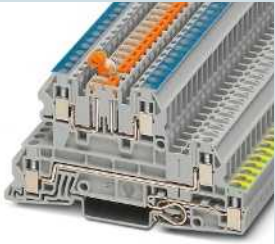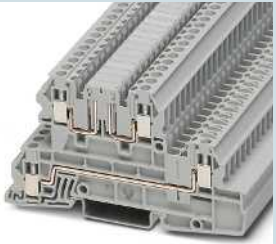					
Tip	Oznaka proizvoda	Siva Zeleno-žuta	UT 2,5-3L UT 2,5-3PE 3214259 3214275	UT 2,5-3PV 3214262	
Širina / dužina / visina	[mm]		5.2 / 90 / 77.5	5.2 / 90 / 77.5	
Struja / napon // UL	[A] / [V]		24 / 500 // 20 / 600	24 / 500 // 20 / 600	
Kruti/AWG/upleteni/ AWG	[mm²] / -		0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 4 / 26 - 12	0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 4 / 26 - 12	
Upleteni s tuljkom/ AWG	[mm²] / -		0.14 - 2.5 / 26 - 14	0.14 - 2.5 / 26 - 14	
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni	[mm²] / [mm²]		0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5	0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5	
					
Tip	Oznaka proizvoda	Siva Siva/zeleno-žuta Z, P, Z-Ž	UT 2,5-PE/L/L 3214301	UT 2,5-PE/L/N 3214291	UT 2,5-3L-LA24RD/O-M 3214288
Širina / dužina / visina	[mm]		5.2 / 90 / 77.5	5.2 / 90 / 77.5	5.2 / 90 / 77.5
Struja / napon // UL	[A] / [V]		24 / 500 // 20 / 600	24 / 500 // 20 / 600	24 / 500 // 20 / 600
Kruti/AWG/upleteni/ AWG	[mm²] / -		0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 4 / 26 - 12	0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 4 / 26 - 12	0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 4 / 26 - 12
Upleteni s tuljkom/ AWG	[mm²] / -		0.14 - 2.5 / 26 - 14	0.14 - 2.5 / 26 - 14	0.14 - 2.5 / 26 - 14
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni	[mm²] / [mm²]		0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5	0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5	0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5
Trokatne redne stezaljke UTI 2,5... nude optimalnu lakoću upotrebe s iznimno kompaktnim dizajnom. Strujni krugovi brzo su ožičeni s razmakom spojeva od samo 5.2 mm.					
Tip	Oznaka proizvoda	Siva Siva/plava Siva/zeleno-žuta S, P, Z-Ž	UTI 2,5-PE/L/L UTI 2,5-PE/L/N 3076029 3076030	UTI 2,5-L/L UTI 2,5-L/N 3076031 3076035	UTI 2,5-L 3076034
Širina / dužina / visina	[mm]		5.2 / 93.5 / 51.5	5.2 / 93.5 / 51.5	5.2 / 93.5 / 51.5
Struja / napon // UL	[A] / [V]		30 / 400 // 20 / 300	30 / 400 // 20 / 300	30 / 400 // 20 / 300
Kruti/AWG/upleteni/ AWG	[mm²] / -		0.2 - 4 / 24 - 12 // 0.2 - 4 / 24 - 12	0.2 - 4 / 24 - 12 // 0.2 - 4 / 24 - 12	0.2 - 4 / 24 - 12 // 0.2 - 4 / 24 - 12
Upleteni s tuljkom/ AWG	[mm²] / -		0.25 - 2.5 / 24 - 14	0.25 - 2.5 / 24 - 14	0.25 - 2.5 / 24 - 14
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni	[mm²] / [mm²]		0.2 - 1.5 / 0.2 - 1.5	0.2 - 1.5 / 0.2 - 1.5	0.2 - 1.5 / 0.2 - 1.5
* Vrijednost struje za donju razinu ** Vrijednost struje za gornju razinu					
Tip	Oznaka proizvoda	Siva S, P, Z-Ž	UTI 2,5-PE/L/NTB 3076032	UTI 2,5-L/LB 3076033	
Širina / dužina / visina	[mm]		5.2 / 93.5 / 51.5	5.2 / 93.5 / 51.5	
Struja / napon // UL	[A] / [V]		30*/16** / 400 // 20 / 300	30*/16** / 400 // 20 / 300	
Kruti/AWG/upleteni/ AWG	[mm²] / -		0.2 - 4 / 24 - 12 // 0.2 - 4 / 24 - 12	0.2 - 4 / 24 - 12 // 0.2 - 4 / 24 - 12	
Upleteni s tuljkom/ AWG	[mm²] / -		0.25 - 2.5 / 24 - 14	0.25 - 2.5 / 24 - 14	
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni	[mm²] / [mm²]		0.2 - 1.5 / 0.2 - 1.5	0.2 - 1.5 / 0.2 - 1.5	



Detaljnije informacije o odobrenim modularnim rednim stezaljkama za Ex "e" i "i" područja dostupne su za preuzimanje na internetskim stranicama phoenixcontact.com

Rastavne redne stezaljke s utičnim osiguračem

Redne stezaljke s utičnim osiguračem UT ...-HESI uključuju ispitni spoj na obje strane sigurnosnog utikača. Rastavne redne stezaljke s utičnim osiguračem istog su oblika i s istim razmakom spojeva kao i 5 x 20 mm redne stezaljke s utičnim osiguračem i i zato se mogu zajedno koristiti i kombinirati na istoj DIN šini.

Tip	Oznaka proizvoda	Crna Crna		3046032		3046401		3046249 3046252
Širina / dužina / visina		[mm]	6.2 / 57.8 / 73		8.2 / 57.8 / 73		6.2 / 57.8 / 73	
Struja / napon // UL		[A] / [V]	6.3 / 500 // 6.3 / 600		10 / 630 // 16 / 600		20 / 500 // 16 / 600	
Kruti/AWG/upleteni/ AWG		[mm²] / -	0.14 - 6 / 26 - 10 // 0.14 - 6 / 26 - 10		0.2 - 10 / 24 - 8 // 0.2 - 10 / 24 - 8		0.14 - 6 / 26 - 10 // 0.14 - 6 / 26 - 10	
Upleteni s tuljkom/ AWG		[mm²] / -	0.14 - 4 / 26 - 12		0.25 - 6 / 22 - 10		0.14 - 4 / 26 - 12	
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni		[mm²] / [mm²]	0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5		0.2 - 2.5 / 0.2 - 2.5		0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5	
1) za 12 - 30 V AC/DC, 0.31 - 0.95 mA 2) za 12 - 60 V AC/DC, 0.08 - 0.49 mA 3) za 30 - 60 V AC/DC, 0.40 - 0.86 mA 4) za 110 - 250 V AC/DC, 0.41 - 0.96 mA								
Tip	Oznaka proizvoda	Crna Crna Crna Crna		3046090 3248005 3046126 3046100		3046414 3046427		
Širina / dužina / visina		[mm]	6.2 / 57.8 / 73		8.2 / 57.8 / 73			
Struja / napon // UL		[A] / [V]	6.3 / 24 // 6.3 / 600		10 / 24 // 6.3 / 600			
Kruti/AWG/upleteni/ AWG		[mm²] / -	0.14 - 6 / 26 - 10 // 0.14 - 6 / 26 - 10		0.2 - 10 / 24 - 8 // 0.2 - 10 / 24 - 8			
Upleteni s tuljkom/ AWG		[mm²] / -	0.14 - 4 / 26 - 12		0.14 - 6 / 26 - 10			
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni		[mm²] / [mm²]	0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5		0.2 - 2.5 / 0.2 - 2.5			






Prolazne redne stezaljke i redne stezaljke s diodom

Prolazne redne stezaljke i redne stezaljke s diodom UT...-MTD... omogućuju zadržavanje istog oblika redne stezaljke bez obzira na vrstu stezaljke koje se koriste: rastavne, rastavne s nožem ili s osiguračem. Prednost im je i uniformiranost pri označavanju.

Tip	Oznaka proizvoda	Siva Siva Plava Zeleno-žuta		3064085 3064108 3064124		3064098 3064111		3064137 3064140
Širina / dužina / visina		[mm]	5.2 / 57.8 / 47.5		5.2 / 57.8 / 47.5		5.2 / 57.8 / 47.5	
Struja / napon // UL		[A] / [V]	32 / 800 // 20 / 600		32 / 630 // 20 / 600		0.5 / 800 // 0.5 / 600	
Kruti/AWG/upleteni/ AWG		[mm²] / -	0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 4 / 26 - 12		0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 4 / 26 - 12		0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 4 / 26 - 12	
Upleteni s tuljkom/ AWG		[mm²] / -	0.14 - 2.5 / 26 - 14		0.14 - 2.5 / 26 - 14		0.14 - 2.5 / 26 - 14	
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni		[mm²] / [mm²]	0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5		0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5		0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5	
... L-R = smjer spajanja s lijeva na desno ... R-L = smjer spajanja s desna na lijevo ... PE/S = s vijkom ... P/P = s ispitnim utičnicama								
Tip	Oznaka proizvoda	Siva Plava Zeleno-žuta Zeleno-žuta		3046184 3046197 3046223 3046207		3046210		3046236
Širina / dužina / visina		[mm]	6.2 / 57.8 / 47.5		6.2 / 57.8 / 47.5		6.2 / 57.8 / 47.5	
Struja / napon // UL		[A] / [V]	41 / 800 // 30 / 600		0.5 / 800 // 0.5 / 600		0.5 / 800 // 0.5 / 600	
Kruti/AWG/upleteni/ AWG		[mm²] / -	0.14 - 6 / 26 - 10 // 0.14 - 6 / 26 - 10		0.14 - 6 / 26 - 10 // 0.14 - 6 / 26 - 10		0.14 - 6 / 26 - 10 // 0.14 - 6 / 26 - 10	
Upleteni s tuljkom/ AWG		[mm²] / -	0.14 - 4 / 26 - 12		0.14 - 4 / 26 - 12		0.14 - 4 / 26 - 12	
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni		[mm²] / [mm²]	0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5		0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5		0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5	

Redne stezaljke s utičnim osiguračem i funkcijske redne stezaljke s PE podnožjem

Redne stezaljke s utičnim osiguračem i funkcijske redne stezaljke s PE podnožjem prikladne su za procesnu tehnologiju koja se bazira na Ex nA odobrenju za koje je namijenjena i prikladne su za prijenos energije i signala u potencijalno eksplozivnim područjima.

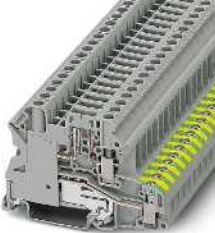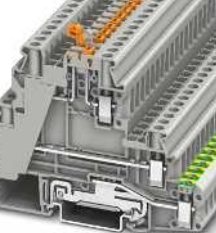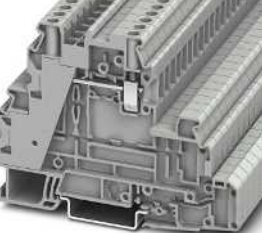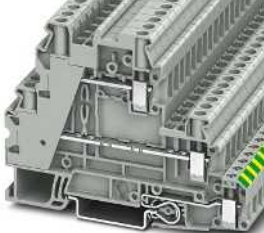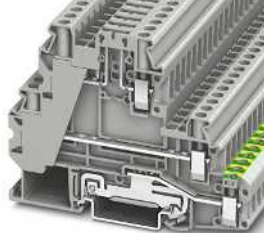					
Tip	Oznaka proizvoda	Crna Crna Crna Crna	UT 4-PE/HESI (5X20) 3073995 UT 4-PE/HESI LED 24 (5X20) 3070053 UT 4-PE/HESI LED 60 (5X20) 3070066 UT 4-PE/HESI LA 250 (5X20) 3070079	UT 4-PE/HEDI 3074004	
Širina / dužina / visina	[mm]		6.2 / 70.8 / 73	6.2 / 70.8 / 73	
Struja / napon // UL	[A] / [V]		20 / 500 // 10 / 600	20 / 500 // 16 / 600	
Kruti/AWG/upleteni/ AWG	[mm ²] / –		0.14 - 6 / 26 - 10 // 0.14 - 6 / 26 - 10	0.14 - 6 / 26 - 10 // 0.14 - 6 / 26 - 10	
Upleteni s tuljkom/ AWG	[mm ²] / –		0.14 - 4 / 26 - 12	0.14 - 4 / 26 - 12	
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni	[mm ²] / [mm ²]		0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5	0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5	
Funkcijske redne stezaljke istog oblika.					
... L-R = smjer spajanja s lijeva na desno ... R-L = smjer spajanja s desna na lijevo ... P/P = s ispitnim utičnicama					
					
Tip	Oznaka proizvoda	Siva/zeleno-žuta Siva/zeleno-žuta	UT 4-PE/TG ¹⁾ 3070024 UT 4-PE/TG P/P ¹⁾ 3070037	UT 4-PE/MT 3070011 UT 4-PE/MT P/P 3046140	UT 4-PE/L-DIO/L-R P/P 3046834 UT 4-PE/L-DIO/R-L P/P 3046235
Širina / dužina / visina	[mm]		6.2 / 70.8 / 47.5	6.2 / 70.8 / 49.1	6.2 / 70.8 / 47.5
Struja / napon // UL	[A] / [V]		20 / 500 // – / –	20 / 500 // – / –	0.5 / 500 // 0.5 / 300
Kruti/AWG/upleteni/ AWG	[mm ²] / –		0.14 - 6 / 26 - 10 // 0.14 - 6 / 26 - 10	0.14 - 6 / 26 - 10 // 0.14 - 6 / 26 - 10	0.14 - 6 / 26 - 10 // 0.14 - 6 / 26 - 10
Upleteni s tuljkom/ AWG	[mm ²] / –		0.14 - 4 / 26 - 12	0.14 - 4 / 26 - 12	0.14 - 4 / 26 - 12
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni	[mm ²] / [mm ²]		0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5	0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5	0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5
* Vrijednost struje za donju razinu ** Vrijednost struje za gornju razinu					
Tip	Oznaka proizvoda	Crna Crna/zeleno-žuta Crna/zeleno-žuta Crna/zeleno-žuta Crna/zeleno-žuta	UT 4-L/HESI (5X20) 3214325 UT 4-PE/L/HESI (5X20) 3214320 UT 4-PE/L/HESI LED 24 (5X20) 3214321 UT 4-PE/L/HESI LED 60 (5X20) 3214322 UT 4-PE/L/HESI LED 250 (5X20) 3214323	UT 4-PE/L/HEDI 3214324	UT 4-PE/L/MT 3214364
Širina / dužina / visina	[mm]		6.2 / 92.7 / 88.9	6.2 / 92.7 / 88.9	6.2 / 92.7 / 61.7
Struja / napon // UL	[A] / [V]		30 / 500 // – / –	30 / 500 // – / –	36 ²⁾ /20 ^{**} / 500 // – / –
Kruti/AWG/upleteni/ AWG	[mm ²] / –		0.14 - 6 / 26 - 10 // 0.14 - 6 / 26 - 10	0.14 - 6 / 26 - 10 // 0.14 - 6 / 26 - 10	0.14 - 6 / 26 - 10 // 0.14 - 6 / 26 - 10
Upleteni s tuljkom/ AWG	[mm ²] / –		0.14 - 4 / 26 - 12	0.14 - 4 / 26 - 12	0.14 - 4 / 26 - 12
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni	[mm ²] / [mm ²]		0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5	0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5	0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5
					
Tip	Oznaka proizvoda	Siva Siva Siva/zeleno-žuta Siva/zeleno-žuta	UT 4-L 3214363 UT 4-L/L 3214362	UT 4-PE/L/L 3214360 UT 4-PE/L/N 3214361	UT 4-PE/L/TG ¹⁾ 3214365
Širina / dužina / visina	[mm]		6.2 / 92.7 / 61.7	6.2 / 92.7 / 61.7	6.2 / 92.7 / 61.7
Struja / napon // UL	[A] / [V]		36 / 500 // – / –	36 / 500 // – / –	36 ²⁾ /20 ^{**} / 500 // – / –
Kruti/AWG/upleteni/ AWG	[mm ²] / –		0.14 - 6 / 26 - 10 // 0.14 - 6 / 26 - 10	0.14 - 6 / 26 - 10 // 0.14 - 6 / 26 - 10	0.14 - 6 / 26 - 10 // 0.14 - 6 / 26 - 10
Upleteni s tuljkom/ AWG	[mm ²] / –		0.14 - 4 / 26 - 12	0.14 - 4 / 26 - 12	0.14 - 4 / 26 - 12
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni	[mm ²] / [mm ²]		0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5	0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5	0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5

 Detaljnije informacije o odobrenim modularnim rednim stezaljkama za Ex e, Ex i i nA područja dostupne su za preuzimanje na internetskim stranicama phoenixcontact.com

¹⁾ Za odgovarajuće konektore v. stranicu 15. Za više o rednim stezaljkama s diodom v. stranicu 18.

Termomagnetski osigurači

Termomagnetski osigurači UT 6-TMC ...dostupni su s II razina nazivnih struja od 0,5 A do 16 A. Osiguravaju visoku razinu dostupnosti sustava zahvaljujući funkciji ponovnog sklapanja i prikaza statusa uklopljenosti.



Tip	Oznaka proizvoda	Siva	UT 6-TMC M 0,5A	0916603	UT 6-TMC M 5A	0916607	UT 6-TMC M 12A	0916611
		Siva	UT 6-TMC M 1A	0916604	UT 6-TMC M 6A	0916608	UT 6-TMC M 15A	0916612
		Siva	UT 6-TMC M 2A	0916605	UT 6-TMC M 8A	0916609	UT 6-TMC M 16A	0916613
		Siva	UT 6-TMC M 4A	0916606	UT 6-TMC M 10A	0916610		
Širina / dužina / visina	[mm]		12,3 / 85,5 / 89,5		12,3 / 85,5 / 89,5		12,3 / 85,5 / 89,5	
Struja / napon // UL	[A] / [V]		1) / 240 // – / –		1) / 240 // – / –		1) / 240 // – / –	
Kruti/AWG/upleteni/ AWG	[mm²] / –		0,2 - 10 / 24 - 8 // 0,2 - 10 / 24 - 8		0,2 - 10 / 24 - 8 // 0,2 - 10 / 24 - 8		0,2 - 10 / 24 - 8 // 0,2 - 10 / 24 - 8	
Upleteni s tuljkom/ AWG	[mm²] / –		0,25 - 6 / 24 - 10		0,25 - 6 / 24 - 10		0,25 - 6 / 24 - 10	
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni	[mm²] / [mm²]		0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5		0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5		0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5	

Rastavne redne stezaljke za upotrebu funkcijskih konektora

Funkcijski konektori mogu se koristiti u kombinaciji s rastavnim rednim stezaljkama : prolazni konektor P-FIX, izolacijski konektor P-DI, komponent konektor P-CO i osigurački konektor P-FU.




Tip	Oznaka Proizvoda	Siva	UT 2,5-TG	3046388	UT 4-TG	3046142	UT 6-TG	3046485
		Plava	UT 2,5-TG BU	3046579	UT 4-TG BU	3073283	UT 6-TG BU	3073856
Širina / dužina / visina	[mm]		5,2 / 57,8 / 47,5		6,2 / 57,8 / 47,5		8,2 / 57,8 / 47,5	
Struja / napon // UL	[A] / [V]		20 / 400 // 20 / 300		20 / 500 // 16 / 600		20 / 500 // 20 / 600	
Kruti/AWG/upleteni/ AWG	[mm²] / –		0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12		0,14 - 6 / 26 - 10 // 0,14 - 6 / 26 - 10		0,2 - 10 / 24 - 8 // 0,2 - 10 / 24 - 8	
Upleteni s tuljkom/ AWG	[mm²] / –		0,14 - 2,5 / 26 - 14		0,14 - 4 / 26 - 12		0,25 - 6 / 22 - 10	
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni	[mm²] / [mm²]		0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5		0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5		0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5	

... P/P = s ispitnim utičnicama



Tip	Oznaka Proizvoda	Siva	UT 2,5-TG-P/P	3046391	UT 4-TG-P/P	3046168	UT 6-TG-P/P	3073869
		Plava	UT 2,5-TG-P/P BU	3046582	UT 4-TG-P/P BU	3073296	UT 6-TG-P/P BU	3073872
Širina / dužina / visina	[mm]		5,2 / 57,8 / 47,5		6,2 / 57,8 / 47,5		8,2 / 57,8 / 47,5	
Struja / napon // UL	[A] / [V]		20 / 400 // 20 / 300		20 / 500 // 16 / 600		20 / 500 // 20 / 600	
Kruti/AWG/upleteni/ AWG	[mm²] / –		0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12		0,14 - 6 / 26 - 10 // 0,14 - 6 / 26 - 10		0,2 - 10 / 24 - 8 // 0,2 - 10 / 24 - 8	
Upleteni s tuljkom/ AWG	[mm²] / –		0,14 - 2,5 / 26 - 14		0,14 - 4 / 26 - 12		0,25 - 6 / 22 - 10	
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni	[mm²] / [mm²]		0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5		0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5		0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5	

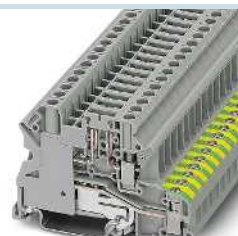



Tip	Oznaka proizvoda	Siva	UT 4-TWIN-TG	3046595	UT 4-QUATTRO-TG	3064027	UT 4-PE/TG	3070024
		Plava	UT 4-TWIN-TG BU	3073034	UT 4-QUATTRO-TG BU	3073076		
		Siva	UT 4-TWIN-TG-P/P	3046605	UT 4-QUATTRO-TG-P/P	3064030	UT 4-PE/TG P/P	3070037
		Plava	UT 4-TWIN-TG-P/P BU	3073047	UT 4-QUATTRO-TG-P/P BU	3073089		
Širina / dužina / visina	[mm]		6,2 / 65,4 / 47,5		6,2 / 65,4 / 47,5		6,2 / 70,8 / 47,5	
Struja / napon // UL	[A] / [V]		20 / 500 // 20 / 300		20 / 500 // 20 / 300		20 / 500 // – / –	
Kruti/AWG/upleteni/ AWG	[mm²] / –		0,14 - 6 / 26 - 10 // 0,14 - 6 / 26 - 10		0,14 - 6 / 26 - 10 // 0,14 - 6 / 26 - 10		0,14 - 6 / 26 - 10 // 0,14 - 6 / 26 - 10	
Upleteni s tuljkom/ AWG	[mm²] / –		0,14 - 4 / 26 - 12		0,14 - 4 / 26 - 12		0,14 - 4 / 26 - 12	
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni	[mm²] / [mm²]		0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5		0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5		0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5	

¹⁾ Za nazivnu struju v. oznaku narudžbe.

Rastavne redne stezaljke za funkcijske konektore

Funkcijski konektori mogu se koristiti kombinaciji s rastavnim rednim stezaljkama : prolazni konektor P-FIX, izolacijski konektor P-DI, komponent konektor P-CO i osigurački konektor P-FU.

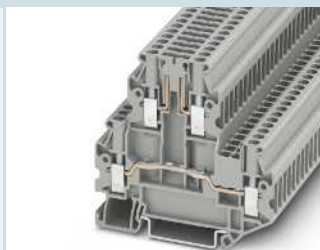

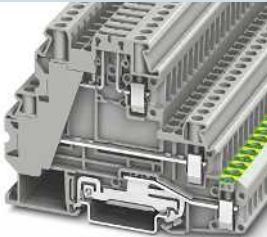
Tip	Oznaka proizvoda	Siva Siva	UTT 2,5-TG-P/P	3044644	UTTB 4-TG UTTB 4-TG-P/P	3044720 3046801	UTT 2,5-2TG-P/P	3044674
Širna / dužina / visina	[mm]		5.2 / 69.9 / 65		6.2 / 69.9 / 65		5.2 / 80.1 / 65	
Struja / napon // UL	[A] / [V]		20*/16** / 400 // – / –		38*/20** / 500 // 30 / 300		16 / 400 // – / –	
Kruti/AWG/upleteni/ AWG	[mm²] / –		0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 4 / 26 - 12		0.14 - 6 / 26 - 10 // 0.14 - 6 / 26 - 10		0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 4 / 26 - 12	
Upleteni s tuljkom/ AWG	[mm²] / –		0.14 - 2.5 / 26 - 14		0.14 - 4 / 26 - 12		0.14 - 2.5 / 26 - 14	
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni	[mm²] / [mm²]		0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5		0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5		0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5	
... P/P = s ispitnim utičnicama * Vrijednost struje za donju razinu ** Vrijednost struje za gornju razinu								
Tip	Oznaka proizvoda	Siva	UT 4-PE/L/TG	3214365				
Širna / dužina / visina	[mm]		6.2 / 92.7 / 61.7					
Struja / napon // UL	[A] / [V]		36*/20** / 500 // – / –					
Kruti/AWG/upleteni/ AWG	[mm²] / –		0.14 - 6 / 26 - 10 // 0.14 - 6 / 26 - 10					
Upleteni s tuljkom/ AWG	[mm²] / –		0.14 - 4 / 26 - 12					
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni	[mm²] / [mm²]		0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5					

Funkcijski konektori

								
Tip	Oznaka proizvoda	Prolazni konektori Izolacijski konektori Komponente	P-FIX	3038956	P-DI	3036783	P-CO	3036796
Širina / dužina / visina		[mm]	-		-		5.2 / 24 / 22	
Struja / napon		[A] / [V]	- Za podnosivu vrijednost struje pogledati rastavne redne stezaljke / -		- Za podnosivu vrijednost struje pogledati rastavne redne stezaljke / -		6 / -	
								
Tip	Oznaka proizvoda	Crna Crna Crna Crna	P-FU 5X20-5 P-FU 5X20 LED 24-5 P-FU 5X20 LED 60-5 P-FU 5X20 LED 250-5	3209235 3209248 3209251 3209264	P-FU 6,3X32 P-FU 6,3X32 LED 24 P-FU 6,3X32 LED 60 P-FU 6,3X32 LA 250	3046498 3046508 3046511 3046524		
Širina / dužina / visina		[mm]	5.2 / 23.5 / 45.5		8.2 / 40 / 27			
Struja / napon		[A] / [V]	6.3 / 400		10 / 630			
Više o osiguračkim konektorima v. na str 17.								

Rastavna redna stezaljka s nožem za rastavljanje

Rastavne redne stezaljke s nožem za rastavljanje kompaktnog su dizajna i podnosiva vrijednost struje im je 20 A. Dvostruki ulaz za kratkospojnike omogućuje individualnu distribuciju potencijala.

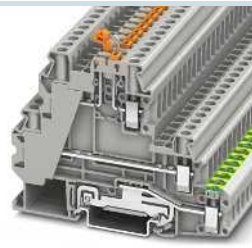								
Tip	Oznaka proizvoda	Siva Plava	UT 2,5-MT UT 2,5-MT BU	3046362 3046553	UT 4-MT UT 4-MT BU	3046139 3073278	UT 6-MT UT 6-MT BU	3064069 3073267
Širina / dužina / visina		[mm]	5,2 / 57,8 / 49,1		6,2 / 57,8 / 49,1		8,2 / 57,8 / 49,1	
Struja / napon // UL		[A] / [V]	20 / 400 // 20 / 300		20 / 500 // 16 / 600		20 / 500 // 20 / 600	
Kruti/AWG/upleteni/ AWG		[mm ²] / –	0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12		0,14 - 6 / 26 - 10 // 0,14 - 6 / 26 - 10		0,2 - 10 / 24 - 8 // 0,2 - 10 / 24 - 8	
Upleteni s tuljkom/ AWG		[mm ²] / –	0,14 - 2,5 / 26 - 14		0,14 - 4 / 26 - 12		0,25 - 6 / 22 - 10	
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni		[mm ²] / [mm ²]	0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5		0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5		0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5	
... P/P = s ispitnim utičnicama								
Tip	Oznaka proizvoda	Siva Plava	UT 2,5-MT-P/P UT 2,5-MT-P/P BU	3046375 3046566	UT 4-MT-P/P UT 4-MT-P/P BU	3046171 3046265	UT 6-MT-P/P UT 6-MT-P/P BU	3064072 3073270
Širina / dužina / visina		[mm]	5,2 / 57,8 / 49,1		6,2 / 57,8 / 49,1		8,2 / 57,8 / 49,1	
Struja / napon // UL		[A] / [V]	20 / 400 // 20 / 300		20 / 500 // 16 / 600		20 / 500 // 20 / 600	
Kruti/AWG/upleteni/ AWG		[mm ²] / –	0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12		0,14 - 6 / 26 - 10 // 0,14 - 6 / 26 - 10		0,2 - 10 / 24 - 8 // 0,2 - 10 / 24 - 8	
Upleteni s tuljkom/ AWG		[mm ²] / –	0,14 - 2,5 / 26 - 14		0,14 - 4 / 26 - 12		0,25 - 6 / 22 - 10	
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni		[mm ²] / [mm ²]	0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5		0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5		0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5	
... P/P = s ispitnim utičnicama								
Tip	Oznaka proizvoda	Siva Plava Siva Plava	UT 4-TWIN-MT UT 4-TWIN-MT BU UT 4-TWIN-MT-P/P UT 4-TWIN-MT-P/P BU	3046003 3073018 3064014 3073021	UT 4-QUATTRO-MT UT 4-QUATTRO-MT BU UT 4-QUATTRO-MT-P/P UT 4-QUATTRO-MT-P/P BU	3064043 3073050 3064056 3073063		
Širina / dužina / visina		[mm]	6,2 / 65,4 / 49,1		6,2 / 65,4 / 49,1			
Struja / napon // UL		[A] / [V]	20 / 500 // 20 / 300		20 / 500 // 20 / 300			
Kruti/AWG/upleteni/ AWG		[mm ²] / –	0,14 - 6 / 26 - 10 // 0,14 - 6 / 26 - 10		0,14 - 6 / 26 - 10 // 0,14 - 6 / 26 - 10			
Upleteni s tuljkom/ AWG		[mm ²] / –	0,14 - 4 / 26 - 12		0,14 - 4 / 26 - 12			
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni		[mm ²] / [mm ²]	0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5		0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5			
* Vrijednost struje za donju razinu								
** Vrijednost struje za gornju razinu								
Tip	Oznaka proizvoda	Siva/zeleno-žuta	UT 4-PE/L/MT	3214364				
Širina / dužina / visina		[mm]	6,2 / 92,7 / 61,7					
Struja / napon // UL		[A] / [V]	36*/20** / 500 // – / –					
Kruti/AWG/upleteni/ AWG		[mm ²] / –	0,14 - 6 / 26 - 10 // 0,14 - 6 / 26 - 10					
Upleteni s tuljkom/ AWG		[mm ²] / –	0,14 - 4 / 26 - 12					
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni		[mm ²] / [mm ²]	0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5					

Dvokatne rastavne redne stezaljke i rastavne redne stezaljke s nožem za rastavljanje

Uz standardnu rastavnu zonu na goenjem katu i dvostruki funkcijski utor na donjoj razini, UTTB redne stezaljke nude i razmak između katova. I potpuno ožičen gornji kat ostavlja jednostavan pristup donjem i izvršnu preglednost oznaka i utora za žice.

... P/P = s ispitnim utičnicama

Tip	Oznaka proizvoda	Siva Siva Plava					
			UTTB 2,5-MT-P/P UTTB 2,5-MT-P/P BU	3044640 3044641	UTTB 4-MT UTTB 4-MT-P/P	3044775 3044762	UTTB 4-MT P/P LA 24 RD/O-U 3046773
Širina / dužina / visina		[mm]	5.2 / 69.9 / 65		6.2 / 69.9 / 65		6.2 / 69.9 / 65
Struja / napon // UL		[A] / [V]	20*/16** / 400 // - / -		38*/20** / 500 // 30 / 300		38*/20** / 24 // 30 / 300
Kruti/AWG/upleteni/ AWG		[mm²] / -	0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 4 / 26 - 12		0.14 - 6 / 26 - 10 // 0.14 - 6 / 26 - 10		0.14 - 6 / 26 - 10 // 0.14 - 6 / 26 - 10
Upleteni s tuljkom/ AWG		[mm²] / -	0.14 - 2.5 / 26 - 14		0.14 - 4 / 26 - 12		0.14 - 4 / 26 - 12
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni		[mm²] / [mm²]	0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5		0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5		0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5
* Vrijednost struje za donju razinu ** Vrijednost struje za gornju razinu							
Tip	Oznaka proizvoda	Siva Plava Siva/zeleno-žuta					
			UTT 2,5-2MT-P/P UTT 2,5-2MT-P/P BU	3044670 3044671	UTI 2,5-PE/L/NTB	3076032	UT 4-PE/L/MT 3214364
Širina / dužina / visina		[mm]	5.2 / 80.1 / 65		5.2 / 93.5 / 51.5		6.2 / 92.7 / 61.7
Struja / napon // UL		[A] / [V]	16 / 400 // - / -		30*/16** / 400 // 20 / 300		36*/20** / 500 // - / -
Kruti/AWG/upleteni/ AWG		[mm²] / -	0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 4 / 26 - 12		0.2 - 4 / 24 - 12 // 0.2 - 4 / 24 - 12		0.14 - 6 / 26 - 10 // 0.14 - 6 / 26 - 10
Upleteni s tuljkom/ AWG		[mm²] / -	0.14 - 2.5 / 26 - 14		0.25 - 2.5 / 24 - 14		0.14 - 4 / 26 - 12
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni		[mm²] / [mm²]	0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5		0.2 - 1.5 / 0.2 - 1.5		0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5

Rastavne redne stezaljke i rastavne redne stezaljke s nožem za rastavljanje i osiguračkim konektorima za Ex zonu

Zahvaljujući Ex nA odobrenju funkcijske redne stezaljke UT... Ex mogu se koristiti u potencijalno eksplozivnim područjima (zona 2) u skladu sa svim svjetskim standardima.

... P/P = s ispitnim utičnicama

Tip	Oznaka proizvoda	Siva Siva					
			UT 4-TG-EX UT 4-TG-P/P-EX	3046143 3046169	UT 6-TG-EX UT 6-TG-P/P-EX	3046486 3073870	UT 4-MT-EX UT 4-MT-P/P-EX 3046141 3046173
Širina / dužina / visina		[mm]	6.2 / 57.8 / 47.5		8.2 / 57.8 / 47.5		6.2 / 57.8 / 49.1
Struja / napon // UL		[A] / [V]	20 / 500 // 6.3 / 250		20 / 500 // 6.3 / 250		20 / 500 // 16 / 500
Kruti/AWG/upleteni/ AWG		[mm²] / -	0.14 - 6 / 26 - 10 // 0.14 - 6 / 26 - 10		0.2 - 10 / 24 - 8 // 0.2 - 10 / 24 - 8		0.14 - 6 / 26 - 10 // 0.14 - 6 / 26 - 10
Upleteni s tuljkom/ AWG		[mm²] / -	0.14 - 4 / 26 - 12		0.25 - 6 / 22 - 10		0.14 - 4 / 26 - 12
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni		[mm²] / [mm²]	0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5		0.2 - 2.5 / 0.2 - 2.5		0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5
Osigurački konektori							
Tip	Oznaka proizvoda	Crna Crna Crna Crna					
			P-FU 5X20-EX P-FU 5X20 LED 24-EX P-FU 5X20 LED 60-EX P-FU 5X20 LA 250-EX	3036807 3036821 3036823 3036836	P-FU 6,3X32-EX P-FU 6,3X32 LED 24-EX P-FU 6,3X32 LED 60-EX P-FU 6,3X32 LA 250-EX	3046499 3046509 3046512 3046525	
			For UT 4-TG... Width: 6.2 mm		For UT 6-TG... Width: 8.2 mm		

Detaljnije informacije o odobrenim modularnim rednim stezaljkama za Ex "e" i "i" područja dostupne su za preuzimanje na internetskim stranicama phoenixcontact.com

Dvokatne redne stezaljke s diodom

Širina od samo 5 kvadratnih milimetara omogućuje korištenje u skučenim prostorima za slobodno kreiranje diodnih i testnih strujnih krugova ako i signalnih strujnih krugova.

Za više informacija o rednim stezaljkama s diodom v. stranice I2 i I3.

Tip	Oznaka proizvoda	Siva Siva	UTT 2,5-DIO/O-U UTT 2,5-DIO/U-O	3046650 3046663	UTT 2,5-DIO/UL-UR	3046728	UTT 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL	3046676
Širina / dužina / visina	[mm]		5,2 / 69,9 / 65		5,2 / 69,9 / 65		5,2 / 69,9 / 65	
Struja / napon // UL	[A] / [V]		28 / 500 // 20 / 600		28 / 500 // 20 / 600		28 / 500 // 20 / 600	
Kruti/AWG/upleteni/ AWG	[mm ²] / -		0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12		0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12		0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12	
Upleteni s tuljkom/ AWG	[mm ²] / -		0,14 - 2,5 / 26 - 14		0,14 - 2,5 / 26 - 14		0,14 - 2,5 / 26 - 14	
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni	[mm ²] / [mm ²]		0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5		0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5		0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5	

... O-U = vodljivost od vrha prema dnu
 ... O-U = vodljivost od dna prema vrhu
 ... UL-UR = vodljivost od donje lijevo do donje desno
 ... O-UL/UR-UL = vodljivost od gornje do donje lijevo i od donje lijevo do donje desno
 ... O-UL/O-UR = vodljivost od gornje do donje lijevo i od gornje do donje desno

Maksimalnu vrijednost struje određena je diodom.
 Ugrađena dioda: 1N 4007, obrnuti napon: 1300 V, maksimalna vrijednost neprekidne struje: 0,5 A

Tip	Oznaka proizvoda	Siva Siva Siva	UTT 2,5-2DIO/O-UL/O-UR	3046689	UTT 2,5-LA 24 RD UTT 2,5-LA 60 RD UTT 2,5-LA 230	3046692 3046702 3046715		
Širina / dužina / visina	[mm]		5,2 / 69,9 / 65		5,2 / 69,9 / 65			
Struja / napon // UL	[A] / [V]		28 / 500 // 20 / 600		28 / 24 // 20 / 600			
Kruti/AWG/upleteni/ AWG	[mm ²] / -		0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12		0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12			
Upleteni s tuljkom/ AWG	[mm ²] / -		0,14 - 2,5 / 26 - 14		0,14 - 2,5 / 26 - 14			
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni	[mm ²] / [mm ²]		0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5		0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5			

Redna stezaljka u koju komponente lemite sami

Tip	Oznaka proizvoda	Siva	UTT 2,5-BE	3046744		
Širina / dužina / visina	[mm]		5,2 / 69,9 / 65			
Struja / napon // UL	[A] / [V]		24 / 500 // 20 / 600			
Kruti/AWG/upleteni/ AWG	[mm ²] / -		0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12			
Upleteni s tuljkom/ AWG	[mm ²] / -		0,14 - 2,5 / 26 - 14			
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni	[mm ²] / [mm ²]		0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5			

Mini prolazne redne stezaljke i redne stezaljke za uzemljenje montažu na DIN šinu


Tip	Oznaka proizvoda	Siva Plava Zeleno-žuta	MUT 2,5 MUT 2,5 BU MUT 2,5-PE	3248030 3248031 3248032	MUT 4 MUT 4 BU MUT 4-PE	3248035 3248036 3248037
Širina / dužina / visina	[mm]		5,2 / 29,9 / 34		6,2 / 29,9 / 34	
Struja / napon // UL	[A] / [V]		32 / 500 // 20 / 300		41 / 500 // 30 / 300	
Kruti/AWG/upleteni/ AWG	[mm ²] / -		0,2 - 4 / 24 - 12 // 0,2 - 4 / 24 - 12		0,2 - 6 / 24 - 10 // 0,2 - 6 / 24 - 10	
Upleteni s tuljkom/ AWG	[mm ²] / -		0,25 - 2,5 / 24 - 14		0,25 - 4 / 24 - 12	
2 vodiča istog tipa kruti/upleteni	[mm ²] / [mm ²]		0,2 - 1,5 / 0,25 - 1,5		0,2 - 1,5 / 0,25 - 1,5	

 Detaljnije informacije o odobrenim modularnim rednim stezaljkama za Ex "e" i "i" područja dostupne su za preuzimanje na internetskim stranicama phoenixcontact.com

Jednostavno i sigurno ispitivanje – FAME

utični sustav za ispitivanje s vijčanim priključkom

FAME je inovativan sustav za ispitivanje za sve zadatke mjerenja i ispitivanja kod tehnologije zaštite mreža za srednje i visokonaponska sklopna postrojenja. Ovim modularnim sustavom moguće je provoditi ručna ispitivanja automatski, sigurno i brzo. Utični ispitni sustav kombinacija je sklopnih operacija strujnog transformatora, naponskog transformatora i signalnih kontaktnih funkcija u jednom bloku.

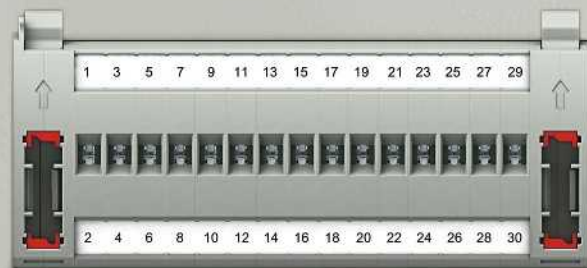

Pravo rješenje za svaku primjenu

Dostupan je za montažu na kontrolne ormariće ili na DIN šinu.




reddot award 2014
winner industrial design

Više o ovom utičnom sustavu za ispitivanje možete pronaći na:
phoenixcontact.net/products.



Rješenja za modularne spojeve – UT utične modularne redne stezaljke s vijčanim priključkom

COMBI sustav priključaka omogućuje brzu i modularnu konfiguraciju vaše aplikacije. Nazivne vrijednosti do 41A i 1000V osiguravaju široku bazu za jedinstveni sustav priključivanja za signal and power wiring. Sustav zadovoljava najstrože uvjete postavljene za otpornost na vibracije. Širok opseg dostupne dodatne opreme dopunjuje ovaj utični sustav.

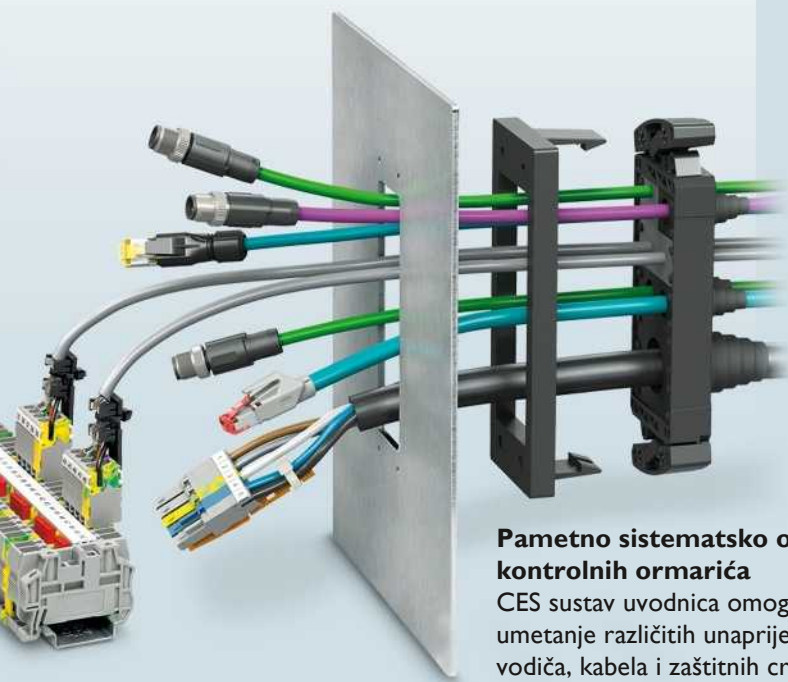

Pametno sistematsko ožičenje kontrolnih ormarića

CES sustav uvodnica omogućava umetanje različitih unaprijed sastavljenih vodiča, kabela i zaštitnih crijeva za vodiče u prostorno ograničene kontrolne ormariće, distribucijske kutije ili uređaje tako da ih štiti od vode i prašine.

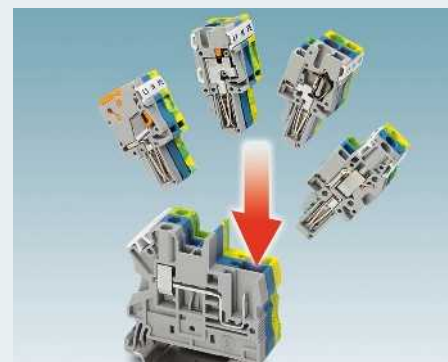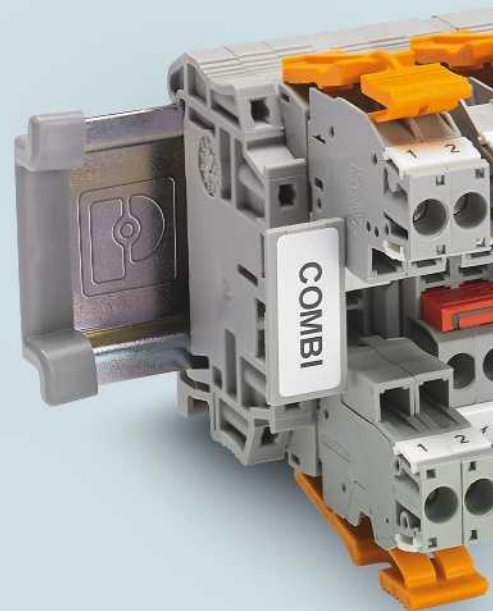


Standardizirana zona priključaka

COMBI sustav priključaka omogućuje brzu i modularnu konfiguraciju vaše aplikacije. Njegova je posebnost standardizirana zona priključaka. Ta posebnost osigurava rednim stezaljkama i konektorima mogućnost kombiniranja i prilagodbe aplikaciji bez obzira na tehnologiju priključaka.


Fleksibilni dizajn

Konektor i spojnica mogu se sastavljati tako da zadovolje potrebe primjene zahvaljujući svojem modularnom dizajnu.

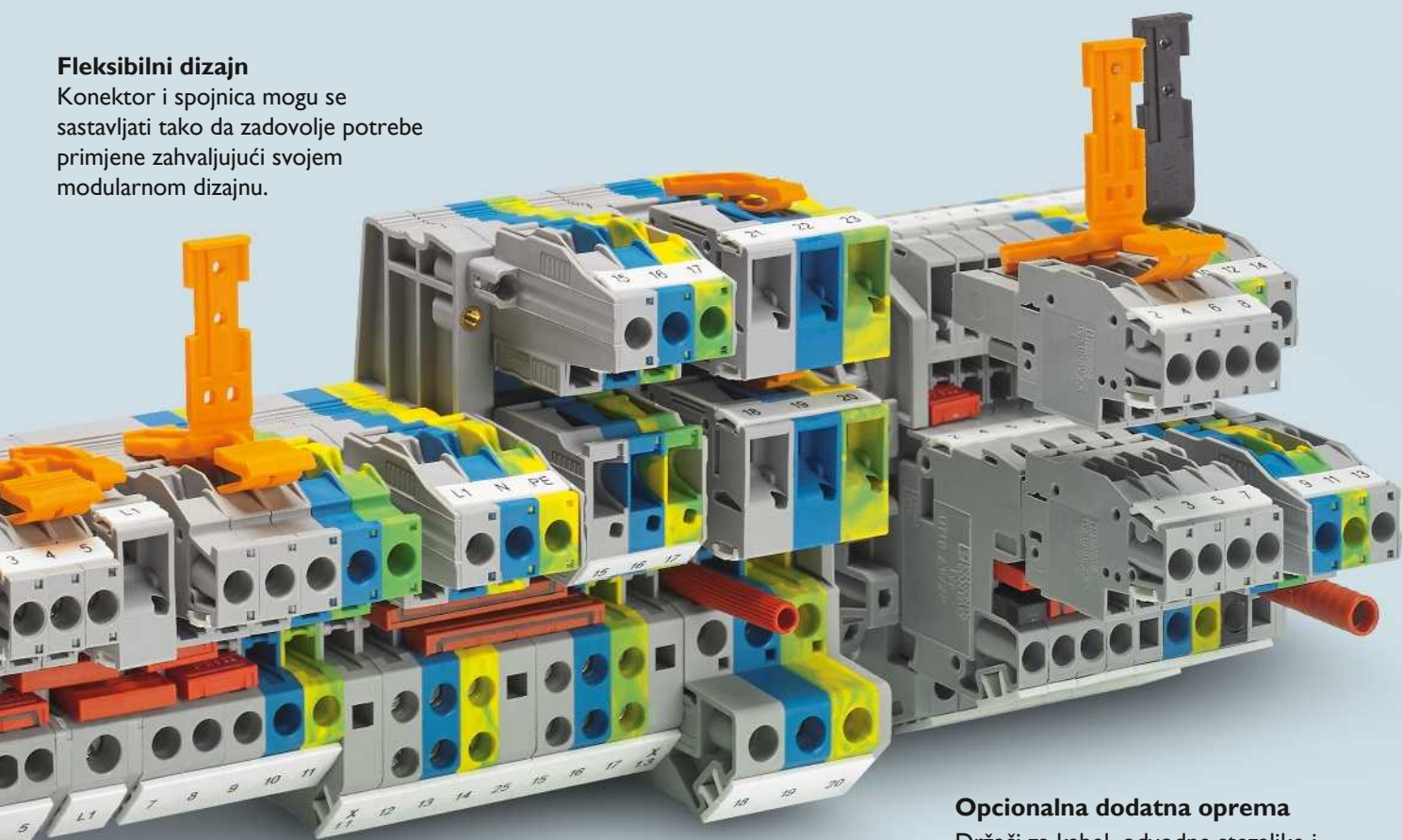


Opcionalna dodatna oprema

Držači za kabel, odvodne stezaljke i dodatna kućišta mogu se dodati prema potrebi. Svi dijelovi rednih stezaljki i konektora karakterizirani su i velikim površinama za označavanje.

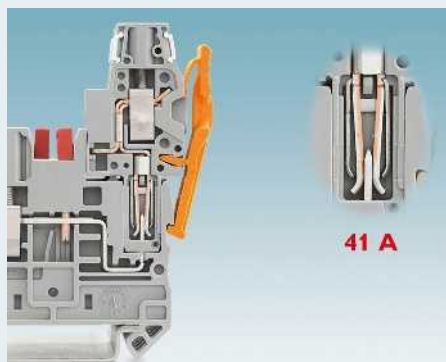


Snažan kontakt

COMBI sustav priključaka omogućuje utična rješenja za ožičenje za nazivnu struju od 41 A i nazivni napon od 1000 V. Sustav kontakta uključuje integriranu pokrovnu oprugu koja može izdržati vrlo jake vibracije.

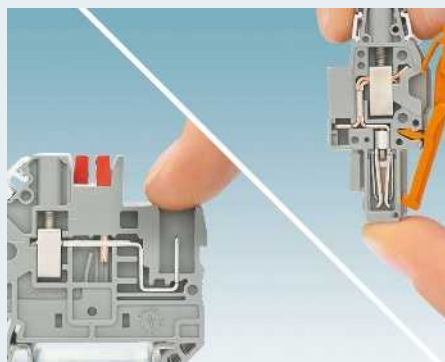

Siguran na dodir


COMBI system nudi najvišu razinu zaštite korisnicima, pa su i osnovne redne stezaljke kao i konektori potpuno sigurne na dodir. Uz sigurnost, ova opcija nudi visok stupanj fleksibilnosti pri konfiguriranju: napajanje se može usmjeriti putem stezaljki ili konektora.

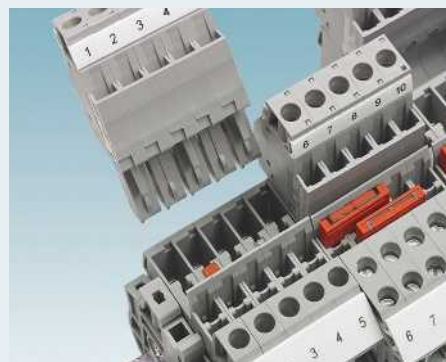

Individualno kodiranje

Zahvaljujući jednostavnoj opciji kodiranja povećava se pouzdanost ožičenja i umanjuje broj pogrešnih priključivanja. Zato se individualni elementi za kodiranje umeću na poziciju za kodiranje u osnovnoj rednoj stzaljci i kartica za kodiranje uklanja se na odgovarajućoj poziciji spajanja.

Utične COMBI redne stezaljke

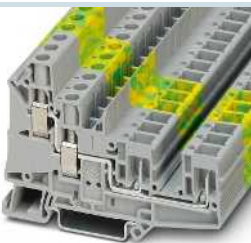								
Tip	Oznaka proizvoda	Siva Plava Zeleno-žuta	UT 2,5/1P UT 2,5/1P BU UT 2,5/1P-PE	3045017 3045020 3045033	UT 4/1P UT 4/1P BU UT 4/1P-PE	3045583 3045596 3045606	UT 6/1P UT 6/1P BU UT 6/1P-PE	3060539 3060542 3060555
Širina / dužina / visina		[mm]	5,2 / 47,6 / 47,5		6,2 / 47,6 / 47,5		8,2 / 49,1 / 47,5	
Struja / napon // UL		[A] / [V]	24 / 500 // 20 / 300		32 / 800 // 30 / 600		41 / 1000 // 40 / 600	
Kruti/AWG/upleteni/ AWG		[mm²] / -	0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12		0,14 - 6 / 26 - 10 // 0,14 - 6 / 26 - 10		0,2 - 10 / 24 - 8 // 0,2 - 10 / 24 - 8	
Upleteni s tuljkom / AWG		[mm²] / -	0,14 - 2,5 / 26 - 14		0,14 - 4 / 26 - 12		0,25 - 6 / 22 - 10	
Dva vodiča istog tipa kruti/upleteni		[mm²] / [mm²]	0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5		0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5		0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5	
								
Tip	Oznaka proizvoda	Siva Plava Zeleno-žuta	UT 2,5-TWIN/1P UT 2,5-TWIN/1P BU UT 2,5-TWIN/1P-PE	3060490 3060500 3060513	UT 4-TWIN/1P UT 4-TWIN/1P BU UT 4-TWIN/1P-PE	3060267 3060270 3060283		
Širina / dužina / visina		[mm]	5,2 / 55,7 / 47,5		6,2 / 55,7 / 47,5			
Struja / napon // UL		[A] / [V]	24 / 500 // 20 / 300		32 / 500 // 30 / 600			
Kruti/AWG/upleteni/ AWG		[mm²] / -	0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12		0,14 - 6 / 26 - 10 // 0,14 - 6 / 26 - 10			
Upleteni s tuljkom / AWG		[mm²] / -	0,14 - 2,5 / 26 - 14		0,14 - 4 / 26 - 12			
Dva vodiča istog tipa kruti/upleteni		[mm²] / [mm²]	0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5		0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5			
								
Tip	Oznaka proizvoda	Siva Plava Zeleno-žuta	UT 4-QUATTRO/2P UT 4-QUATTRO/2P BU UT 4-QUATTRO/2P-PE	3060296 3060306 3060319	UT 6-QUATTRO/2P UT 6-QUATTRO/2P BU UT 6-QUATTRO/2P-PE	3060568 3060571 3060584		
Širina / dužina / visina		[mm]	6,2 / 82,4 / 47,5		8,2 / 86,5 / 60			
Struja / napon // UL		[A] / [V]	32 / 500 // 30 / 600		41 / 1000 // 40 / 600			
Kruti/AWG/upleteni/ AWG		[mm²] / -	0,14 - 6 / 26 - 10 // 0,14 - 6 / 26 - 10		0,2 - 10 / 24 - 8 // 0,2 - 10 / 24 - 8			
Upleteni s tuljkom / AWG		[mm²] / -	0,14 - 4 / 26 - 12		0,25 - 6 / 22 - 10			
Dva vodiča istog tipa kruti/upleteni		[mm²] / [mm²]	0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5		0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5			
...-PV = s raspodelom potencijala								
Tip	Oznaka proizvoda	Siva Plava Zeleno-žuta	UTTB 2,5/2P UTTB 2,5/2P BU UTTB 2,5/2P-PE	3060351 3060364 3060380	UTTB 2,5/2P-PV UTTB 2,5/2P-PV BU	3060377 3060487		
Širina / dužina / visina		[mm]	5,2 / 74,3 / 65		5,2 / 74,3 / 65			
Struja / napon // UL		[A] / [V]	24 / 500 // 20 / 600		24 / 500 // 20 / 600			
Kruti/AWG/upleteni/ AWG		[mm²] / -	0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12		0,14 - 4 / 26 - 12 // 0,14 - 4 / 26 - 12			
Upleteni s tuljkom / AWG		[mm²] / -	0,14 - 2,5 / 26 - 14		0,14 - 2,5 / 26 - 14			
Dva vodiča istog tipa kruti/upleteni		[mm²] / [mm²]	0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5		0,14 - 1,5 / 0,14 - 1,5			

COMBI konektori

Konektori UPBV ... priključuju se pod pravim kutem u odnosu na smjer priključka. Ovi se konektori mogu kratko spajati.



		Broj pozicija			
Tip	Oznaka proizvoda	1	2	3	4
		UPBV 2,5/1	3045145	UPBV 4/1	3045800
		UPBV 2,5/2	3045402	UPBV 4/2	3045813
		UPBV 2,5/3	3045415	UPBV 4/3	3045826
		UPBV 2,5/4	3045428	UPBV 4/4	3045839
		UPBV 2,5/5	3045431	UPBV 4/5	3045842
		UPBV 2,5/6	3045444	UPBV 4/6	3045855
		UPBV 2,5/7	3045457	UPBV 4/7	3045868
		UPBV 2,5/8	3045460	UPBV 4/8	3045871
		UPBV 2,5/9	3045473	UPBV 4/9	3045884
		UPBV 2,5/10	3045499	UPBV 4/10	3045897
		UPBV 2,5/11	3045509	UPBV 4/11	3045907
		UPBV 2,5/12	3045512	UPBV 4/12	3045910
		UPBV 2,5/13	3045525	UPBV 4/13	3045923
		UPBV 2,5/14	3045538	UPBV 4/14	3045936
		UPBV 2,5/15	3045541	UPBV 4/15	3045949
		UPBV 2,5/1 BU	3045240	UPBV 4/1 BU	3045266
		UPBV 2,5/1 GNYE	3045253	UPBV 4/1 GNYE	3045279
Širina / dužina / visina	[mm]	5.2 x broj pozicija / 20.5 / 47.24 /		6.2 x broj pozicija / 22 / 48.532 /	
Struja / napon // UL	[A] / [V]	500 // 20 / 600		800 // 30 / 600	
Kruti/AWG/upleteni/ AWG	[mm²] / -	0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 4 / 26 - 12		0.14 - 6 / 26 - 10 // 0.14 - 6 / 26 - 10	
Upleteni s tuljkom / AWG	[mm²] / -	0.14 - 2.5 / 26 - 14		0.14 - 4 / 26 - 12	
Dva vodiča istog tipa kruti/upleteni	[mm²] / [mm²]	0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5		0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5	

Konektori UP ... priključuju se u smjeru priključka. Ovi se konektori ne mogu kratko spajati.



		Broj pozicija			
Tip	Oznaka proizvoda	1	2	3	4
		UP 4/1	3060115	UP 6/1	3060610
		UP 4/2	3060128	UP 6/2	3060623
		UP 4/3	3060131	UP 6/3	3060636
		UP 4/4	3060144	UP 6/4	3060649
		UP 4/5	3060157	UP 6/5	3060652
		UP 4/6	3060160	UP 6/6	3060665
		UP 4/7	3060173	UP 6/7	3060678
		UP 4/8	3060186	UP 6/8	3060681
		UP 4/9	3060199	UP 6/9	3060694
		UP 4/10	3060209	UP 6/10	3060704
		UP 4/11	3060212		
		UP 4/12	3060225		
		UP 4/13	3060238		
		UP 4/14	3060241		
		UP 4/15	3060254		
		UP 4/1 BU	3045282	UP 6/1 BU	3060717
		UP 4/1 GNYE	3045295	UP 6/1 GNYE	3060720
Širina / dužina / visina	[mm]	6.2 x broj pozicija / 21 / 41.232 /		8.2 x broj pozicija / 21 / 42.741 /	
Struja / napon // UL	[A] / [V]	800 // 30 / 600		1000 // 40 / 600	
Kruti/AWG/upleteni/ AWG	[mm²] / -	0.2 - 6 / 24 - 10 // 0.2 - 6 / 24 - 10		0.2 - 6 / 24 - 10 // 0.2 - 10 / 24 - 8	
Upleteni s tuljkom / AWG	[mm²] / -	0.25 - 4 / 22 - 12		0.25 - 6 / 22 - 10	
Dva vodiča istog tipa kruti/upleteni	[mm²] / [mm²]	0.2 - 1.5 / 0.2 - 1.5		0.2 - 2.5 / 0.2 - 2.5	

COMBI konektori za slobodno kombiniranje

Konektori za slobodno kombiniranje nude rješenja koja korisnici sami mogu implementirati. Konektori se kombiniraju prilikom ugradnje spajajući zajedno pojedine elemente za svaku poziciju.

Element za jednu poziciju

Tip	Oznaka proizvoda	Lijevi Lijevi Lijevi	UPBV 2,5/1-L UPBV 2,5/1-L BU UPBV 2,5/1-L GNYE	3045318 3045321 3045334	UPBV 4/1-L UPBV 4/1-L BU UPBV 4/1-L GNYE	3045716 3045729 3045732
		Središnji Središnji Središnji	UPBV 2,5/1-M UPBV 2,5/1-M BU UPBV 2,5/1-M GNYE	3045347 3045350 3045363	UPBV 4/1-M UPBV 4/1-M BU UPBV 4/1-M GNYE	3045745 3045758 3045761
		Desni Desni Desni	UPBV 2,5/1-R UPBV 2,5/1-R BU UPBV 2,5/1-R GNYE	3045376 3045389 3045392	UPBV 4/1-R UPBV 4/1-R BU UPBV 4/1-R GNYE	3045774 3045787 3045790
Širina / dužina / visina	[mm]	5.2 x broj pozicija / 20.5 / 47.24 / 500 // 20 / 600			6.2 x broj pozicija / 22 / 48.532 / 800 // 30 / 600	
Struja / napon // UL	[A] / [V]	0.14 - 4 / 26 - 12 // 0.14 - 4 / 26 - 12			0.14 - 6 / 26 - 10 // 0.14 - 6 / 26 - 10	
Kruti/AWG/upleteni/ AWG	[mm ²] / -	0.14 - 2.5 / 26 - 14			0.14 - 4 / 26 - 12	
Upleteni s tuljkom / AWG	[mm ²] / -	0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5			0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5	
Dva vodiča istog tipa kruti/upleteni	[mm ²] / [mm ²]					

Element za jednu poziciju


Tip	Oznaka proizvoda	Lijevi	UP 4/1-L	3060021	UP 6/1-L	3060733
		Lijevi	UP 4/1-L BU	3060034	UP 6/1-L BU	3060746
		Lijevi	UP 4/1-L GNYE	3060047	UP 6/1-L GNYE	3060759
		Središnji	UP 4/1-M	3060050	UP 6/1-M	3060762
		Središnji	UP 4/1-M BU	3060063	UP 6/1-M BU	3060775
		Središnji	UP 4/1-M GNYE	3060076	UP 6/1-M GNYE	3060788
		Desni	UP 4/1-R	3060089	UP 6/1-R	3060791
		Desni	UP 4/1-R BU	3060092	UP 6/1-R BU	3060801
		Desni	UP 4/1-R GNYE	3060102	UP 6/1-R GNYE	3060814
Širina / dužina / visina	[mm]	6.2 x broj pozicija / 21 / 41.2 32 /			8.2 x broj pozicija / 21 / 42.7 41 /	
Struja / napon // UL	[A] / [V]	800 // 30 / 600			1000 // 40 / 600	
Kruti/AWG/upleteni/ AWG	[mm ²] / -	0.2 - 6 / 24 - 10 // 0.2 - 6 / 24 - 10			0.2 - 6 / 24 - 10 // 0.2 - 10 / 24 - 8	
Upleteni s tuljkom / AWG	[mm ²] / -	0.25 - 4 / 22 - 12			0.25 - 6 / 22 - 10	
Dva vodiča istog tipa kruti/upleteni	[mm ²] / [mm ²]	0.2 - 1.5 / 0.2 - 1.5			0.2 - 2.5 / 0.2 - 2.5	

Dodatna oprema za konektore

								
	Set za kodiranje		Dodatak za smanjivanje opterećenja		Pokrovna opruga za smanjivanje opterećenja		Pokrovna opruga	
UPBV ...	PC	3040588	PZ/2	3040627	PRZ	3040614	PR/2	3040630
UP...	PC	3040588	UPZ/2	3045554	UPRZ	3045570	UPR/2	3045567
UPCT 4/2 See page 30	PC-CT/2	3032855	PZ/2	3040627	PRZ	3040614	PR/2	3040630
UPCT 4/3 See page 30	PC-CT/3	3032868	PZ/2	3040627	PRZ	3040614	PR/2	3040630

UT dodatna oprema


Primjer 10 mm² centralnog dijela redne stezaljke s kratkospojnicima
RB UT 10-(2,5/4) to 2.5 mm²

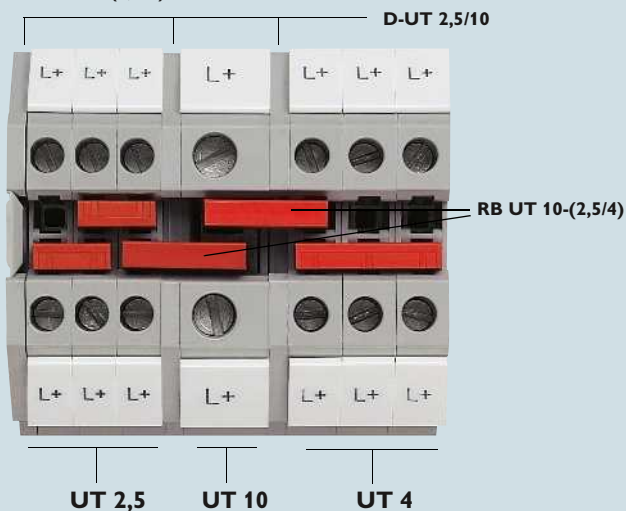

2 Kratko spajanje

Napojna jedinica	Dodatna jedinica	Vrijednost napajanja lijevo ili desno	Vrijednost središnjeg napajanja	
Redna stezaljka	Redna stezaljka	I _{max.}	I _{max.}	Kratkospojnik
UT 4 (4 mm ²)	UT 2,5	24	24	FBS 2-5 3030161
UT 6 (6 mm ²)	UT 2,5	40	56	RB UT 6-(2,5/4) 3047251
	UT 4	45	56	
	PT 2,5 / ST 2,5 / QTC 2,5	40	56	RB UT 6-ST(2,5/4) 3047264
	PT 4/ ST 4	45	56	
UT 10 (10 mm ²)	QTC 1,5	35	56	RB UT 10-(2,5/4) 3047060
	UT 2,5	40	65	
	UT 4	45	65	
	PT 2,5 / ST 2,5 / QTC 2,5	40	65	
UT 16 (16 mm ²)	PT 4/ ST 4	45	65	RB UT 10-ST(2,5/4) 3047086
	QTC 1,5	35	65	
	UT 2,5	40	80	
	UT 4	45	90	
UT 35 (35 mm ²)	PT 2,5 / ST 2,5 / QTC 2,5	40	80	RB UT 16-(2,5/4) 3047073
	SPT 4/ ST 4	45	90	
	QTC 1,5	35	70	
	UT 2,5	40	80	
UT 35 (35 mm ²)	UT 4	45	90	RB UT 16-ST(2,5/4) 3047099
	PT 2,5 / ST 2,5 / QTC 2,5	40	80	
	PT 4/ ST 4	45	90	
	QTC 1,5	35	70	
UT 35 (35 mm ²)	UT 16	90	90	RB UT 35-(2,5/4) 3047277
	UT 2,5	40	80	
	UT 4	45	90	
	PT 2,5 / ST 2,5 / QTC 2,5	40	80	
UT 35 (35 mm ²)	PT 4/ ST 4	45	90	RB UT 35-ST(2,5/4) 3047280
	QTC 1,5	35	70	
	UT 2,5	40	80	
	UT 4	45	90	
UT 35 (35 mm ²)	UT 16	90	90	RB 35/16 3032169
	UT 2,5	40	80	
	UT 4	45	90	
	PT 2,5 / ST 2,5 / QTC 2,5	40	80	

Oprema za montiranje	Tip	Oznaka proizvoda
12 Krajnji držač za brzo montiranje	CLIPFIX 35-5	3022276
13 Nosač oznake na rednoj stezaljci	KLM 3-L	0814788

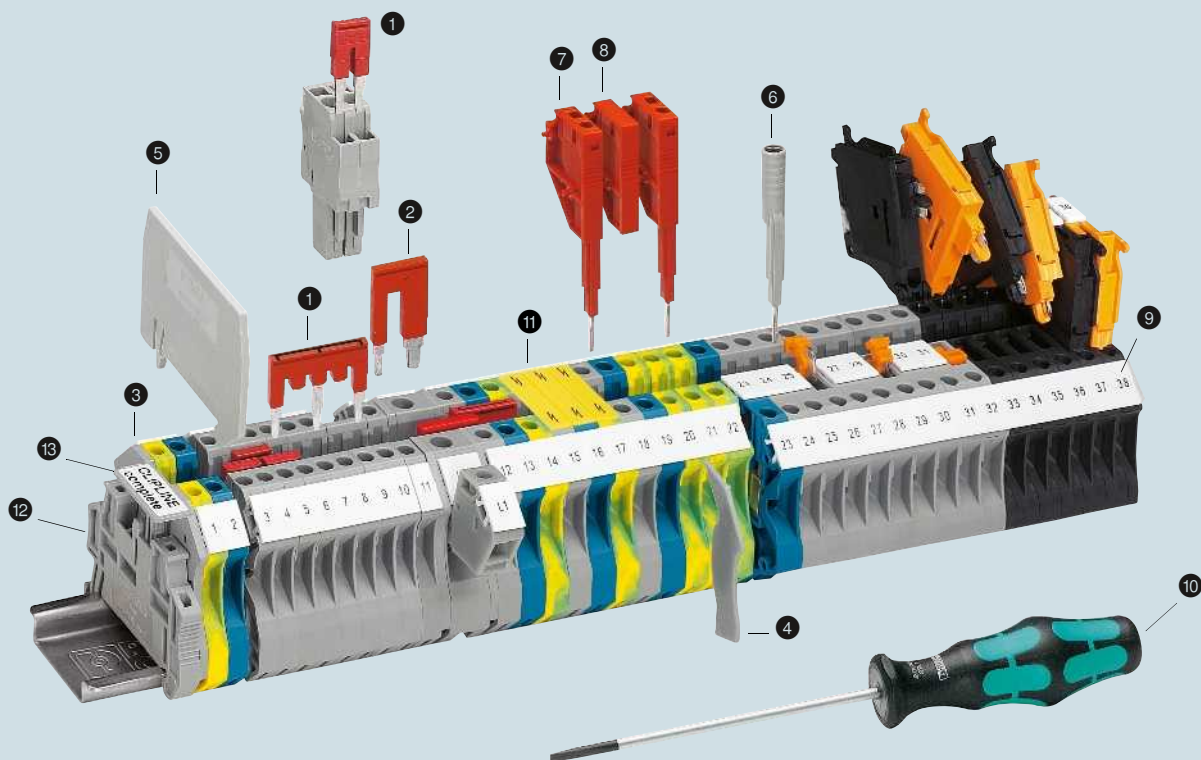

Za listu artikala dodatne opreme v. stranice 26-27.

UT dodatna oprema

1							3	4
Redna stezaljka	Kratkospojnici						Poklopac	Krajnji pokrovni segment
	2-poz.	3-poz.	4-poz.	5-poz.	10-poz.	20-poz.		
UT 2,5...	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	D-UT 2,5/10 3047028	—
UT 4...	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030242	FBS 4-6 3030255	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	D-UT 2,5/10 3047028	—
UT 6...	FBS 2-8 3030284	FBS 3-8 3030297	FBS 4-8 3030307	FBS 5-8 3030310	FBS 10-8 3030323	—	D-UT 2,5/10 3047028	—
UT 10...	FBS 2-10 3005947	—	—	FBS 5-10 3005948	—	—	D-UT 2,5/10 3047028	—
UT 16...	FBS 2-12 3005950	—	—	—	—	—	D-UT 16 3047206	—
UT 35...	FBS 2-16 3005963	—	—	—	—	—	Enclosed housing, no cover	—
UT 2,5-MT / ...-TG/ ...-TWIN	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	D-UT 2,5/4-TWIN 3047141	DS-UT 2,5/4 3047109
UT 4-TWIN...	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030242	FBS 4-6 3030255	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	D-UT 2,5/4-TWIN 3047141	DS-UT 2,5/4 3047109
UT 4-MTD / ...-MTD-DIO	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	D-UT 2,5/4-QUATTRO 3047170	DS-UT 2,5/4 3047109
UT 2,5-QUATTRO...	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	D-UT 2,5/4-QUATTRO 3047170	DS-UT 2,5/4 3047109
UT 4-TWIN-MT / ...-TG UT 4-QUATTRO... UT 4-QUATTRO-MT / ...-TG	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030242	FBS 4-6 3030255	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	D-UT 2,5/4-QUATTRO 3047170	DS-UT 2,5/4 3047109
UT 4-MT/ ...-TG UT 4-HESI... / ...-HEDI	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030242	FBS 4-6 3030255	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	Zatvoreno kućište	—
UT 6-MT / ...-TG UT 6-HESI...	FBS 2-8 3030284	FBS 3-8 3030297	FBS 4-8 3030307	FBS 5-8 3030310	FBS 10-8 3030323	—	Zatvoreno kućište	—
UTTB 2,5...	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	D-UTTB 2,5/4 3047293	—
UTTB 4...	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030242	FBS 4-6 3030255	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	D-UTTB 2,5/4 3047293	—
UTTB 4-MT/ ...-TG	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	D-UTTB 2,5/4 2P 3060351	—
UTTB 2,5/2P...	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	D-UT 2,5/1P 3047154	—
UT 2,5/1P...	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	D-UT 2,5/1P 3047154	—
UT 4/1P...	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030242	FBS 4-6 3030255	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	D-UT 2,5/1P 3047154	—
UT 2,5-TWIN/1P...	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	D-UT 4-TWIN/1P 3045237	DS-UT 2,5/4 3047109
UT 4-TWIN/1P...	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030242	FBS 4-6 3030255	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	D-UT 4-TWIN/1P 3045237	DS-UT 2,5/4 3047109
UT 4-QUATTRO/2P...	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030242	FBS 4-6 3030255	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	D-UT 4-QUATTRO/2P 3045648	DS-UT 2,5/4 3047109
MUT 2,5...	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	D-MUT 2,5/4 3248033	—
MUT 4...	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030242	FBS 4-6 3030255	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	D-MUT 2,5/4 3248033	—
UT 2,5-3...	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	D-UT 2,5/3L 3214314	—
UT 2,5-PE...	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	D-UT 2,5/3L 3214314	—
UT 4-PE...	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030242	FBS 4-6 3030255	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	Zatvoreno kućište	—
UT 6-TMC...	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030242	FBS 4-6 3030255	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	Zatvoreno kućište	—
UT 6/1P...	FBS 2-8 3030284	FBS 3-8 3030297	FBS 4-8 3030307	FBS 5-8 3030310	FBS 10-8 3030323	—	D-UT 2,5/1P 3047154	—
UT 6-QUATTRO/2P...	FBS 2-8 3030284	FBS 3-8 3030297	FBS 4-8 3030307	FBS 5-8 3030310	FBS 10-8 3030323	—	D-UT 6-QUATTRO/2P 3060607	—
UTI 2,5...	FBS 2-5 3030161	FBS 3-5 3030174	FBS 4-5 3030187	FBS 5-5 3030190	FBS 10-5 3030213	FBS 20-5 3030226	D-UTI/3 3076036	—

³⁾ Samo za prolazne redne stezaljke

⁴⁾ Samo za ...-TG i ...-MT verzije



UT dodatna oprema

5	6	7	8	9	10	11
Odvojna pločica	Test adapter	Modularni test konektor	Slijepi modul za test konektor	Označavanje	Odvijač	Oznake upozorenja
ATP-UT 3047167	PAI-4-N GY 3032871	PS-5 3030983	DP PS-5 3036725	UC-TM 5, UCT-TM 5 or ZB 5	SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587	WS UT 2,5 3047923
ATP-UT 3047167	PAI-4-N GY 3032871	PS-6 3030996	DP PS-6 3036738	UC-TM 6, UCT-TM 6 or ZB 6	SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587	WS UT 4 3047332
ATP-UT 3047167	PAI-4-N GY 3032871	PS-8 3031005	DP PS-8 3036741	UC-TM 8, UCT-TM 8 or ZB 8	SZS 1,0X4,0 1205066	WS UT 6 3047345
ATP-UT 3047167	—	—	—	UC-TM 10, UCT-TM 10 or ZB 10	SZS 1,0X4,0 1205066	WS UT 10 3047361
—	—	—	—	UC-TM 12, UCT-TM 12 or ZB 12	SZS 1,0X6,5 1205079	WS UT 16 3047374
—	—	—	—	UC-TM 16, UCT-TM 16 or ZB 16,3	SZS 1,0 x 6,5 1205079	WS UT 35 3047387
ATP-UT-TWIN 3047183	PAI-4-N GY 3032871	PS-5 3030983	DP PS-5 3036725	UC-TM 5, UCT-TM 5 or ZB 5	SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587	WS UT 2,5 3047923
ATP-UT-TWIN 3047183	PAI-4-N GY 3032871	PS-6 3030996	DP PS-6 3036738	UC-TM 6, UCT-TM 6 or ZB 6	SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587	WS UT 4 3047332
ATP-UT-QUATTRO 3047196	PAI-4-N GY 3032871	PS-5 3030983	DP PS-5 3036725	UC-TM 5, UCT-TM 5 or ZB 5	SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587	WS UT 2,5 3047923
ATP-UT-QUATTRO 3047196	PAI-4-N GY 3032871	PS-6 3030996	DP PS-6 3036738	UC-TM 6, UCT-TM 6 or ZB 6	SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587	WS UT 4 3047332
ATP-UT-TWIN 3047183	PAI-4-N GY 3032871	PS-6 3030996	DP PS-6 3036738	UC-TM 5, UCT-TM 5 or ZB 5 UC-TM 6, UCT-TM 6 or ZB 6	SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587	WS UT 4 3047332
ATP-UT-TWIN 3047183	PAI-4-N GY 3032871	PS-8 3031005	DP PS-8 3036741	UC-TM 6, UCT-TM 6 or ZB 6 UC-TM 8, UCT-TM 8 or ZB 8	SZS 1,0X4,0 VDE 1205066	WS UT 6 3047345
ATP-UTTB 2,5/4 3047316	PAI-4-N GY 3032871	PS-5 3030983	DP PS-5 3036725	UC-TM 5, UCT-TM 5 or ZB 5	SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587	WS UT 2,5 3047923
ATP-UTTB 2,5/4 3047316	PAI-4-N GY 3032871	PS-6 3030996	DP PS-6 3036738	UC-TM 6, UCT-TM 6 or ZB 6	SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587	WS UT 4 3047332
ATP-UTTB 2,5/4 3047316	PAI-4-N GY 3032871	PS-5 3030983	DP PS-5 3036725	UC-TM 5, UCT-TM 5 or ZB 5	SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587	WS UT 2,5 3047923
ATP-UT 3047167	PAI-4-N GY 3032871	PS-5 3030983	DP PS-5 3036725	UC-TM 5, UCT-TM 5 or ZB 5	SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587	WS UT 2,5 3047923
ATP-UT 3047167	PAI-4-N GY 3032871	PS-6 3030996	DP PS-6 3036738	UC-TM 6, UCT-TM 6 or ZB 6	SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587	WS UT 4 3047332
ATP-UT-QUATTRO 3047196	PAI-4-N GY 3032871	PS-5 3030983	DP PS-5 3036725	UC-TM 5, UCT-TM 5 or ZB 5	SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587	WS UT 2,5 3047923
ATP-UT-QUATTRO 3047196	PAI-4-N GY 3032871	PS-6 3030996	DP PS-6 3036738	UC-TM 6, UCT-TM 6 or ZB 6	SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587	WS UT 4 3047332
ATP-UT-QUATTRO 3047196	PAI-4-N GY 3032871	PS-6 3030996	DP PS-6 3036738	UC-TM 6, UCT-TM 6 or ZB 6	SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587	WS UT 4 3047332
—	PAI-4-N GY 3032871	PS-5 3030983	DP PS-5 3036725	UC-TM 5, UCT-TM 5 or ZB 5	SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587	WS UT 2,5 3047923
—	PAI-4-N GY 3032871	PS-6 3030996	DP PS-6 3036738	UC-TM 6, UCT-TM 6 or ZB 6	SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587	WS UT 4 3047332
TP-UK 3003046	PAI-4-N GY 3032871	PS-5 3030983	DP PS-5 3036725	UC-TM 5, UCT-TM 5 or ZB 5	SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587	—
TP-UK 3003046	PAI-4-N GY 3032871	—	—	UC-TM 5, UCT-TM 5 or ZB 5	SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587	WS UT 4 3047332
—	PAI-4-N GY 3032871	—	—	UC-TM 6, UCT-TM 6 or ZB 6	SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587	WS UT 4 3047332
—	PAI-4-N GY 3032871	—	—	UC-TM 12, UCT-TM 12 or ZB 12	SZS 1,0X4,0 1205066	WS UT 6 3047345
ATP-UT 3047167	PAI-4-N GY 3032871	PS-8 3031005	DP PS-8 3036741	UC-TM 8, UCT-TM 8 or ZB 8	SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE 1212588	WS UT 6 3047345
ATP-QTTCB 3206238	PAI-4-N GY 3032871	PS-8 3031005	DP PS-8 3036741	UC-TM 8, UCT-TM 8 or ZB 8	SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE 1212588	WS UT 6 3047345
ATP-PTI/3 3213990	—	PS-5 3030983	DP PS-5 3036725	UC-TM 5, UCT-TM 5 or ZB 5	SZS 0,6X3,5 1205053	WS UT 2,5 3047923


Ispitne rastavne redne stezaljke i klizne redne stezaljke

URTK 6 / UGSK 6

URTK6 ispitne rastavne redne stezaljke i UGSK 6 klizne redne stezaljke razvijene su posebno za upotrebu u sekundarnim krugovima strujnih transformatora. Ove tipove rednih stezaljki moguće je opremiti fiksnim i zamjenjivim kratkospojnicima s obje strane.

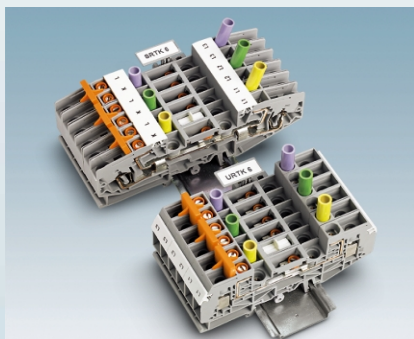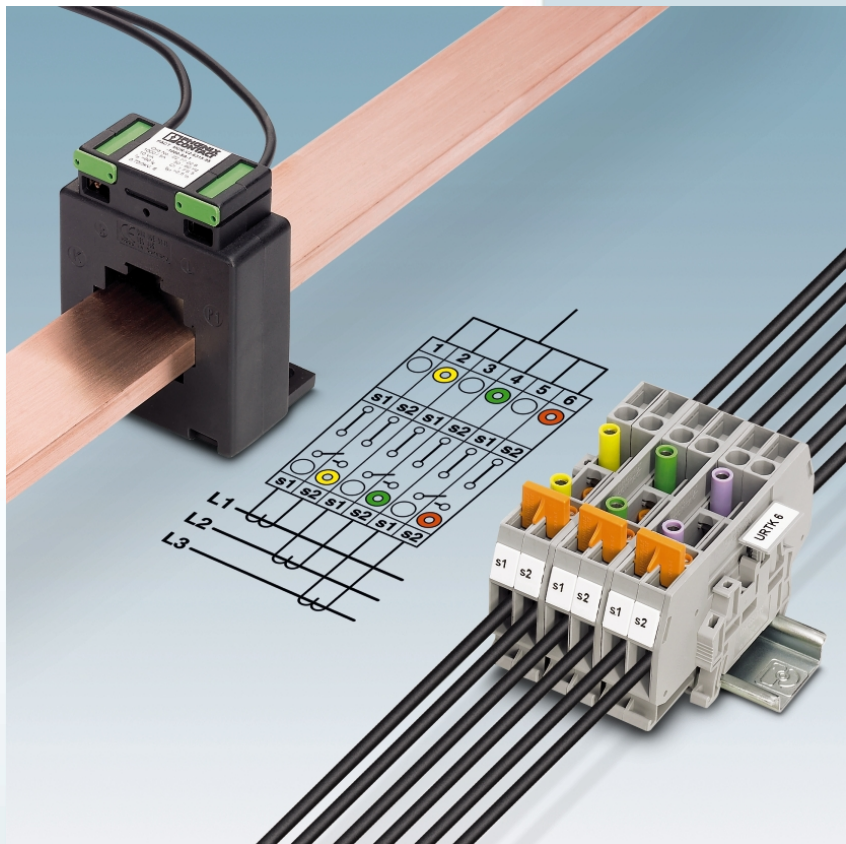


Dodatna oprema za URTK 6 ispitne rastavne redne stezaljke s opružnim spojem može se koristiti i za SRTK redne stezaljke s vijčanim priključkom.

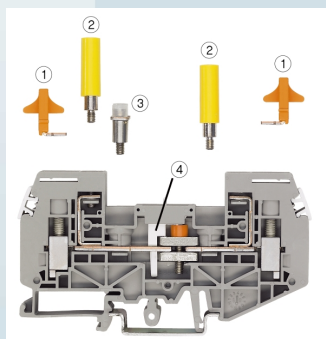

Samo dvije URTK 6 redne stezaljke potrebne su za mjerni krug strujnih transformatora. Zahtijevaju manje prostora.







1. SB sklopna poluga
2. ispitne utičnice promjera 4 mm PSBJ-URTK 6
3. fiksni kratkospojnik FBRI 10-8 N
4. blokada uklopa S-URTK/SP

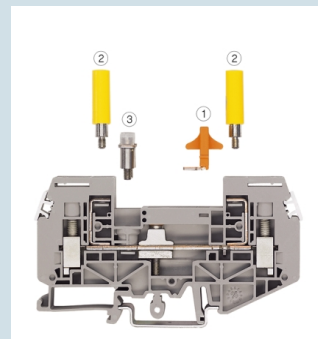

Nekoliko mjernih uređaja ili sigurnosnih releja može se neovisno spojiti na uklopnu polugu ovisno o zadatku uklopa.

1. SB sklopna poluga
2. ispitne utičnice promjera 4 mm PSBJ-URTK 6
3. fiksni kratkospojnik FBRI 10-8 N

Ispitne rastavne redne stezaljke i klizne redne stezaljke

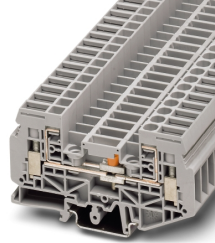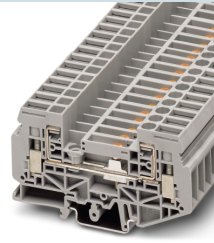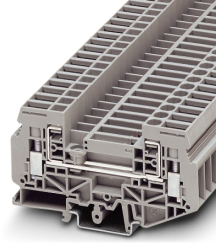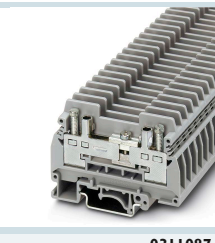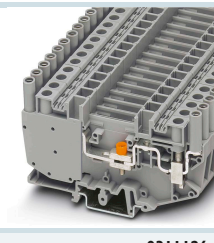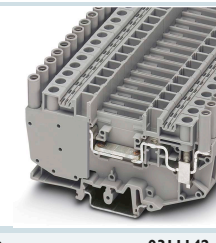								
Tip	Oznaka proizvoda	Siva	URTK 6	3026272	UGSK 6	3026285	URDK 6	3026706
Širina / dužina / visina Struja / napon // UL Kruti/AWG//upleteni/ AWG Upleteni s tuljkom / AWG	[mm] [A]/[V] [mm ²] / - [mm ²] / -		8.2 / 91 / 51 // 8.2 / 91 / 56 57 / 400 0.5 - 10 / 26-8 // 0.5 - 2.5 // 0.5 - 6 / 0.5 - 4 / 0.5 - 6 / 0.5 - 2.5		8.2 / 91 / 51 // 8.2 / 91 / 56 57 / 400 0.5 - 10 / 26 - 8 // 0.5 - 6 / 26 - 8 0.5 - 6 / 0.5 - 2.5 // 0.5 - 6 / 0.5 - 4		8.2 / 91 / 51 // 8.2 / 91 / 56 57 / 400 0.5 - 10 / 26 - 8 // 0.5 - 6 / 26 - 8 0.5 - 6 / 0.5 - 2.5 // 0.5 - 6 / 0.5 - 4	
								
Tip	Oznaka proizvoda	Siva	URTK/S	0311087	URTK/SP	0311126	URTKD/SP	0311142
Širina / dužina / visina Struja / napon // UL Kruti/AWG//upleteni/ AWG Upleteni s tuljkom / AWG			8.2 / 72 / 51.5 // 8.2 / 72 / 56.5 57 / 400 0.5 - 10 / 26-8 // 0.5 - 6 / 26 - 8 0.5 - 6 / 0.5 - 2.5 // 0.5 - 6 / 0.5 - 4		8.2 / 99.5 / 59 // 8.2 / 99.5 / 64 50 / 500 0.5 - 10 / 20 - 8 // 0.5 - 6 / 26 - 8 0.5 - - 6 / 0.5 - 2.5 // 0.5 - 6 / 0.5 - 4		8.2 / 99.5 / 59 // 8.2 / 99.5 / 64 50 / 500 0.5 - 10 / 20 - 8 // 0.5 - 6 / 20 - 8 0.5 - 6 / 0.5 - 2.5 // 0.5 - 6 / 0.5 - 4	

Dodatna oprema



Tip	Oznaka proizvoda								
		D-URTK 6	3026340	D-URTK 6	3026340	D-URTK 6	3026340	D-URTK 6	3026340
		SB 2-8-T	3026366	SB 2-8-T	3026366	SB 2-8-T	3026366	SB 2-8-T	3026366
		SB 3-8-T	3026492	SB 3-8-T	3026492	SB 3-8-T	3026492	SB 3-8-T	3026492
		SB 4-8-T	3026379	SB 4-8-T	3026379	SB 4-8-T	3026379	SB 4-8-T	3026379
		SB 10-8-T	3026382	SB 10-8-T	3026382	SB 10-8-T	3026382	SB 10-8-T	3026382
		SB 10-8-T SO	3026395	SB 10-8-T SO	3026395	SB 10-8-T SO	3026395	SB 10-8-T SO	3026395
		FBRI 10-8 N	2772080	FBRI 10-8 N	2772080	FBRI 10-8 N	2772080	FBRI 10-8 N	2772080
		S-URTK/SP	0311155	S-URTK/SP	0311155	S-URTK/SP	0311155	S-URTK/SP	0311155
		KSSI 2-8	3000722	KSSI 2-8	3000722	KSSI 2-8	3000722	KSSI 2-8	3000722
		KSSI 4-8	3000735	KSSI 4-8	3000735	KSSI 4-8	3000735	KSSI 4-8	3000735
		PSBJ-URTK 6 FARBLOS	3026450	PSBJ-URTK 6 FARBLOS	3026450	PSBJ-URTK 6 FARBLOS	3026450	PSBJ-URTK 6 FARBLOS	3026450
		PSBJ-URTK 6	3026434	PSBJ-URTK 6	3026434	PSBJ-URTK 6	3026434	PSBJ-URTK 6	3026434
		BU PSBJ-URTK 6 YE	3026405	BU PSBJ-URTK 6 YE	3026405	BU PSBJ-URTK 6 YE	3026405	BU PSBJ-URTK 6 YE	3026405
		PSBJ-URTK 6 GN PSBJ-URTK 6	3026418	PSBJ-URTK 6 GN PSBJ-URTK 6	3026418	PSBJ-URTK 6 GN PSBJ-URTK 6	3026418	PSBJ-URTK 6 GN PSBJ-URTK 6	3026418
		VT SZS 1,0X4,0 VDE SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1205066	VT SZS 1,0X4,0 VDE SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1205066	VT SZS 1,0X4,0 VDE SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1205066	VT SZS 1,0X4,0 VDE SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE	1205066
			1212587		1212587		1212587		1212587

Fleksibilnost za sve transformatorske krugove – UTME redne stezaljke za spoj strujnih transformatora i mjernih pretvarača

Novе redne stezaljke za spajanje mjernih pretvarača mogu se koristiti za izradu modularnih sklopnih postrojenja u ograničenom prostoru. Uz rastavne redne stezaljke, za izradu sklopnih postrojenja dostupne su i prolazne i redne stezaljke istog oblika, za uzemljenje. Patentirani konektor za kratko spajanje spretan je i siguran: mjerni pretvarači zaštićeni su od oštećenja automatskim kratkim spojem.


Neograničena fleksibilnost

Utori s trostrukom funkcijom s obje strane redne stezaljke omogućuju individualno pozicioniranje dodatne opreme za kratko spajanje i ispitivanje.

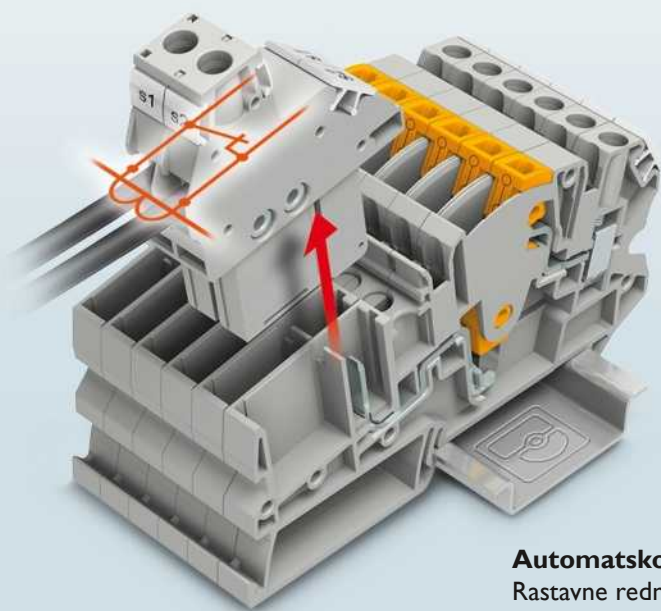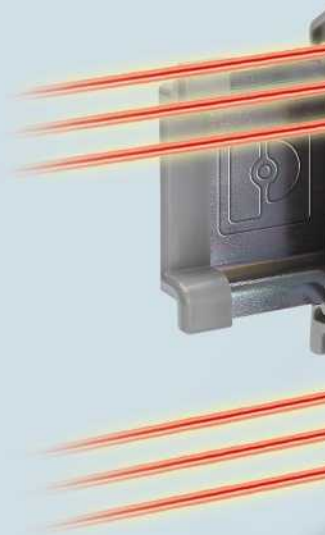



Automatsko kratko spajanje

Rastavne redne stezaljke i konektori s utičnim strujnim transformatorom također omogućuju sigurno ožičenje strujnih transformatora. Kad se ukloni transformacijski konektor osiguran je automatski kratki spoj glavne dovedene struje.

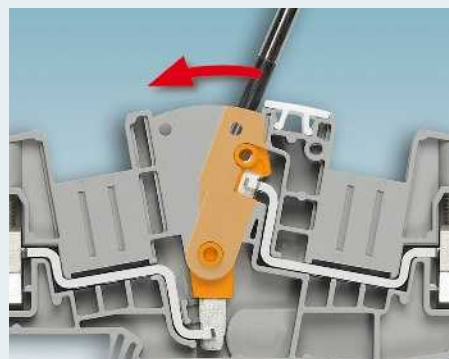


Jednostavno i sigurno izoliranje

Sekcijska rastavna redna stezaljka osigurava pouzdani kontakt u oba položaja prilikom izvođenja operacija sklapanja. Sklopne oznake osiguravaju preglednost unutar rednih stezaljki za spoj mjernih pretvarača.

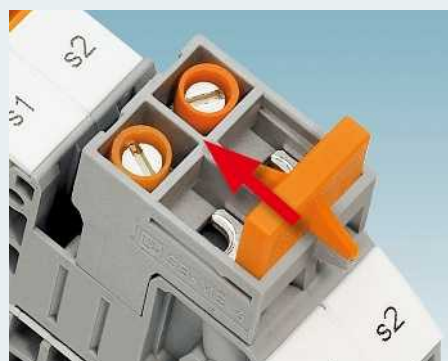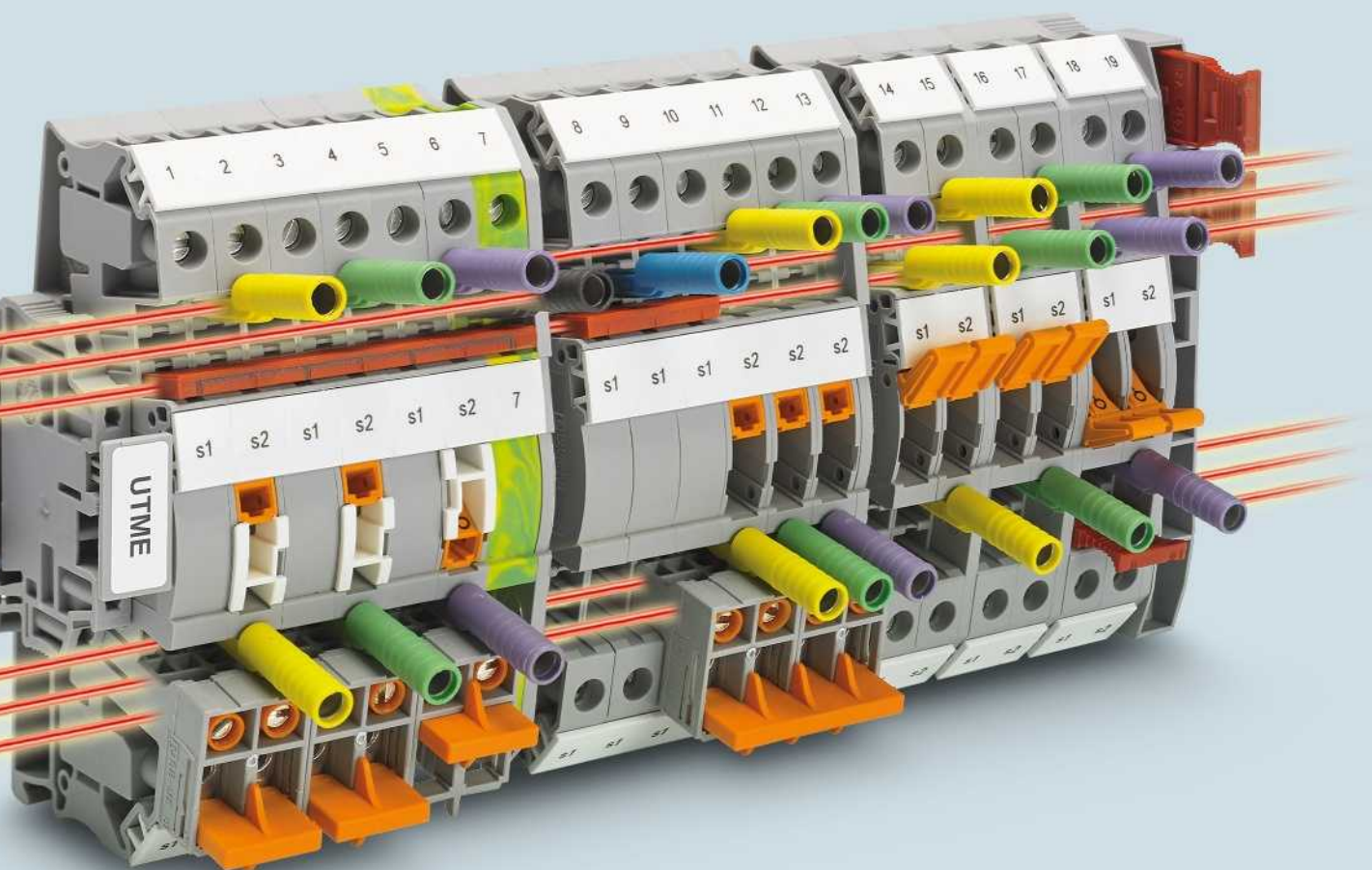


Sigurno kratko spajanje sa sklopnim kratkospojnicima

Kratkospojnici za utične strujne transformatore mogu se koristiti individualno u funkcijskim utorima redne stezaljke. Rastavnim elementom sklopnog kratkospojnika upravlja se odvijačem, a to znači da se njegova sklopna funkcija samo na taj način može aktivirati.

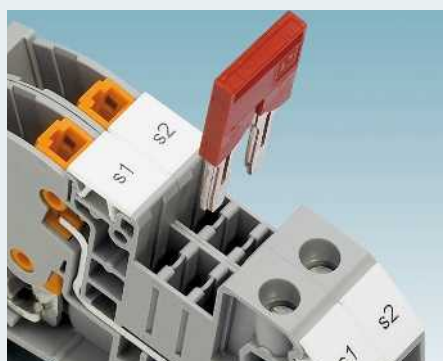

Sigurno kratko spajanje kratkospojnicima

Kratko spajanje strujnih transformatora lako se postiže standardnim FBL kratkospojnicima. FBSRH verzije dostupne su sa 2, 3, i 4 pozicije.


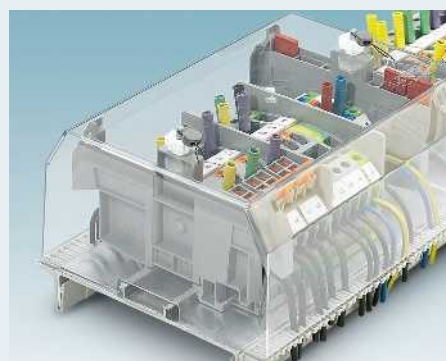


Zaštita od vanjskih utjecaja

Pokrovni profili i zaštitni poklopci dostupni su ako dodatna oprema. Na rednu stezaljku se mogu montirati tako da ih štite od svih vanjskih utjecaja.

Redne stezaljke s mjernim pretvaračem

... P/P = s ispitnim utičnicama

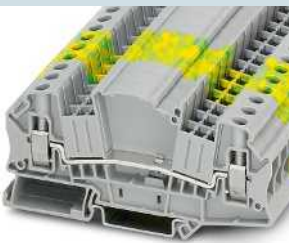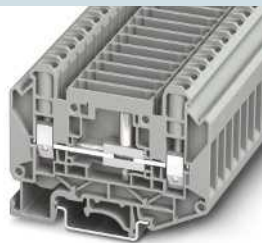						
Tip	Oznaka proizvoda	Siva Siva Plava Zeleno-žuta	UTME 4 UTME 4-P/P UTME 4-P/P BU	3047452 3047453 3047454	UTMED 4 UTMED 4-PE	3047465 3047478
Širina / dužina / visina		[mm]	6.2 / 66 / 47.7		6.2 / 66 / 47.7	
Struja / napon // UL		[A] / [V]	28 / 500 // 25 / 600		32 / 500 // 30 / 150	
Kruti/AWG/upleteni/ AWG		[mm ²] / –	0.14 - 6 / 26 - 10 // 0.14 - 6 / 26 - 10		0.14 - 6 / 26 - 10 // 0.14 - 6 / 26 - 10	
Upleteni s tuljkom / AWG		[mm ²] / –	0.14 - 4 / 26 - 12		0.14 - 4 / 26 - 12	
Dva vodiča istog tipa kruti/upleteni		[mm ²] / [mm ²]	0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5		0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5	
						
Tip	Oznaka proizvoda	Siva Siva Zeleno-žuta	UTME 6	3047400	UTMED 6 UTMED 6-PE	3047413 3047442
Širina / dužina / visina		[mm]	8.2 / 100.8 / 49.6		8.2 / 100.8 / 49.6	
Struja / napon // UL		[A] / [V]	30 / 500 // 30 / 600		41 / 500 // 30 / 600	
Kruti/AWG/upleteni/ AWG		[mm ²] / –	0.2 - 10 / 24 - 8 // 0.2 - 10 / 24 - 8		0.2 - 10 / 24 - 8 // 0.2 - 10 / 24 - 8	
Upleteni s tuljkom / AWG		[mm ²] / –	0.25 - 6 / 22 - 10		0.25 - 6 / 22 - 10	
Dva vodiča istog tipa kruti/upleteni		[mm ²] / [mm ²]	0.2 - 2.5 / 0.2 - 2.5		0.2 - 2.5 / 0.2 - 2.5	
						
Tip	Oznaka proizvoda				UT 6-T-HV UT 6-T-HV P/P	3070134 3070121
Širina / dužina / visina		[mm]			8.2 / 72.6 / 54.3	
Struja / napon // UL		[A] / [V]			57 / 1000 // – / –	
Kruti/AWG/upleteni/ AWG		[mm ²] / –			0.2 - 10 / 24 - 8 // 0.2 - 10 / 24 - 8	
Upleteni s tuljkom / AWG		[mm ²] / –			0.25 - 6 / 22 - 10	
Dva vodiča istog tipa kruti/upleteni		[mm ²] / [mm ²]			0.2 - 2.5 / 0.2 - 2.5	

Rastavne redne stezaljke s utičnim strujnim transformatorom

Redna stezaljka UTME 4-CT/IP s patentiranim konektorom za kratko spajanje posebno je praktična i sigurna za upotrebu. Ukoliko se ukloni konektor do kratkog spajanja dolazi automatski.

						
Tip	Oznaka proizvoda	Siva	UTME 4-CT/IP	3057432	UPCT 4/2 2-poz.	3057461
Širina / dužina / visina		[mm]	6.2 / 86.5 / 49.5		12.4 / 38.5 / 48.5	
Struja / napon // UL		[A] / [V]	28 / 500 // 25 / 600		20 / 320 // 25 / 300	
Kruti/AWG/upleteni/ AWG		[mm ²] / –	0.14 - 6 / 26 - 10 // 0.14 - 4 / 26 - 12		0.14 - 6 / 26 - 10 // 0.14 - 6 / 26 - 10	
Upleteni s tuljkom / AWG		[mm ²] / –	0.14 - 4 / 26 - 12		0.14 - 4 / 26 - 12	
Dva vodiča istog tipa kruti/upleteni		[mm ²] / [mm ²]	0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5		0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5	
						
Tip	Oznaka proizvoda	Siva	UTME 4/IP	3057416	UPBV 4/1 Za više pozicija v. str. 23 i dalje.	3045800
Širina / dužina / visina		[mm]	6.2 / 71.1 / 47.7		6.2 x broj pozicija / 22 / 48.5 32 / 800 // 30 / 600	
Struja / napon // UL		[A] / [V]	28 / 500 // 25 / 600		0.2 - 6 / 24 - 10 // 0.2 - 6 / 24 - 10	
Kruti/AWG/upleteni/ AWG		[mm ²] / –	0.14 - 6 / 26 - 10 // 0.14 - 4 / 26 - 12		0.25 - 4 / 22 - 12	
Upleteni s tuljkom / AWG		[mm ²] / –	0.14 - 4 / 26 - 12		0.2 - 1.5 / 0.2 - 1.5	
Dva vodiča istog tipa kruti/upleteni		[mm ²] / [mm ²]	0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5			
						
Tip	Oznaka proizvoda				UP 4/1 Za više pozicija v. str. 23 i dalje.	3060115
Širina / dužina / visina		[mm]			6.2 x broj pozicija / 21 / 41.2	
Struja / napon // UL		[A] / [V]			32 / 800 // 30 / 600	
Kruti/AWG/upleteni/ AWG		[mm ²] / –			0.2 - 6 / 24 - 10 // 0.2 - 6 / 24 - 10	
Upleteni s tuljkom / AWG		[mm ²] / –			0.25 - 4 / 22 - 12	
Dva vodiča istog tipa kruti/upleteni		[mm ²] / [mm ²]			0.2 - 1.5 / 0.2 - 1.5	

Za dodatnu opremu v. stranicu 24.

UTME dodatna oprema


Redna stezaljka	Kratkospojnici						Unaprijed sastavljeni kratkospojnici				
	2-poz.	3-poz.	4-poz.	5-poz.	10-poz.	20-poz.	3-poz. Pozicija 1	4-poz. Pozicija 1	5-poz. Pozicija 1	5-poz. Pozicija 1, 3,	10-poz. Poz. 1, 4, 7, i 10
UTME... 4 ...	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030242	FBS 4-6 3030255	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	—	—	—	—	—
UTME 4/1P	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030242	FBS 4-6 3030255	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	—	—	—	—	—
UTME 4-CT/1P	FBS 2-6 3030336	FBS 3-6 3030242	FBS 4-6 3030255	FBS 5-6 3030349	FBS 10-6 3030271	FBS 20-6 3030365	—	—	—	—	—
UTME... 6 ...	FBS 2-8 3030284	FBS 3-8 3030297	FBS 4-8 3030307	FBS 5-8 3030310	FBS 10-8 3030323	—	FBS 1/3-8 3032363	FBS 1/4-8 3032376	FBS 1/5-8 3032381	FBS 1/3/5-8 3032389	FBS 1/4/7/10-8 3032402
UT 6-T-HV...	FBS 2-8 3030284	FBS 3-8 3030297	FBS 4-8 3030307	FBS 5-8 3030310	FBS 10-8 3030323	—	—	—	—	—	—

Redna stezaljka	Kratkospojnik			Poklopac	Oznake	Odvijač	Umetak za zaključavanje
	2-poz	3-poz.	4-poz.				
UTME... 4 ...	SB-ME 2-6 3035755	SB-ME 3-6 3035756	SB-ME 4-6 3035757	D-UTME 4 3047491	UC-TM 6, UCT-TM 6 or ZB 6	SZF 1-0,6X3,5 1204517	S-ME 4 3035758
UTME 4/1P	SB-ME 2-6 3035755	SB-ME 3-6 3035756	SB-ME 4-6 3035757	D-UTME 4/1P 3057429	UC-TM 6, UCT-TM 6 or ZB 6	SZF 1-0,6X3,5 1204517	S-ME 4 3035758
UTME 4-CT/1P	—	—	—	D-UTME 4-CT/1P 3057445	UC-TM 6, UCT-TM 6 or ZB 6	SZF 1-0,6X3,5 1204517	S-ME 4 3035758
UTME... 6 ...	SB-ME 2-8 3034468	SB-ME 3-8 3032800	SB-ME 4-8 3034484	D-UTME 6 3047426	UC-TM 8, UCT-TM 8 or ZB 8	SZF 2-0,8X4,0 1204520	S-ME 6 3034439
UT 6-T-HV...	SB-MER 2-8 3000587	SB-MER 3-8 3000588	SB-MER 4-8 3000589	D-UT 6-T-HV 3070147	UC-TM 8, UCT-TM 8 or ZB 8	SZS 1,0X6,5 VDE 1204579	S-UT 6-T-HV 3070150

Oprema za montiranje	Tip	Oznaka proizvoda
8 Pločica za odvajanje za FBS kratkospojnike ...-8	CARRIER 35-8	3034387
9 Pokrovni profil	AP-ME METER	3034361
Poklopac	AH-ME	3240265
10 Krajnji držač, za AP-ME pokrovni profil	APH-ME	3034374
11 Držač, za AP-ME pokrovni profil	APT-ME	3034358
12 Kratkospojnik, za spajanje mjernih pretvarača na redne stezaljke, za UTME 4... 2-poz.	C-ME 4/2	3035759
	C-ME 4/3	3035760
	C-ME 6/1	3034441
	C-ME 6/2	3034442
za UTME 6...	C-ME 6/3	3034390

Oprema za montiranje	Tip	Oznaka proizvoda
13 Test adapter, za UTME(D) 6, UT 6-T-HV	Narančasti Žuti Zeleni Ljubičasti Crni Plavi Crveni Sivi Smeđi	PAI-4-FIX OG PAI-4-FIX YE PAI-4-FIX GN PAI-4-FIX VT PAI-4-FIX BK PAI-4-FIX BU PAI-4-FIX RD PAI-4-FIX GY PAI-4-FIX BN
13 Test adapter, za UTME(D) 4...	Narančasti Žuti Zeleni Ljubičasti Crni Plavi Crveni Sivi Smeđi	PAI-4-FIX-5/6 OG PAI-4-FIX-5/6 YE PAI-4-FIX-5/6 GN PAI-4-FIX-5/6 VT PAI-4-FIX-5/6 BK PAI-4-FIX-5/6 BU PAI-4-FIX-5/6 RD PAI-4-FIX-5/6 GY PAI-4-FIX-5/6 BN
Kratkospojni konektor za UTME(D) 6	2-poz. 3-poz. 4-poz.	FBSRH 2-8 FBSRH 3-8 FBSRH 4-8

Za više dodatnih kratkospojnika i brojeva pozicija v. katalog br. 3 ili internetsku stranicu phoenixcontact.net/products.

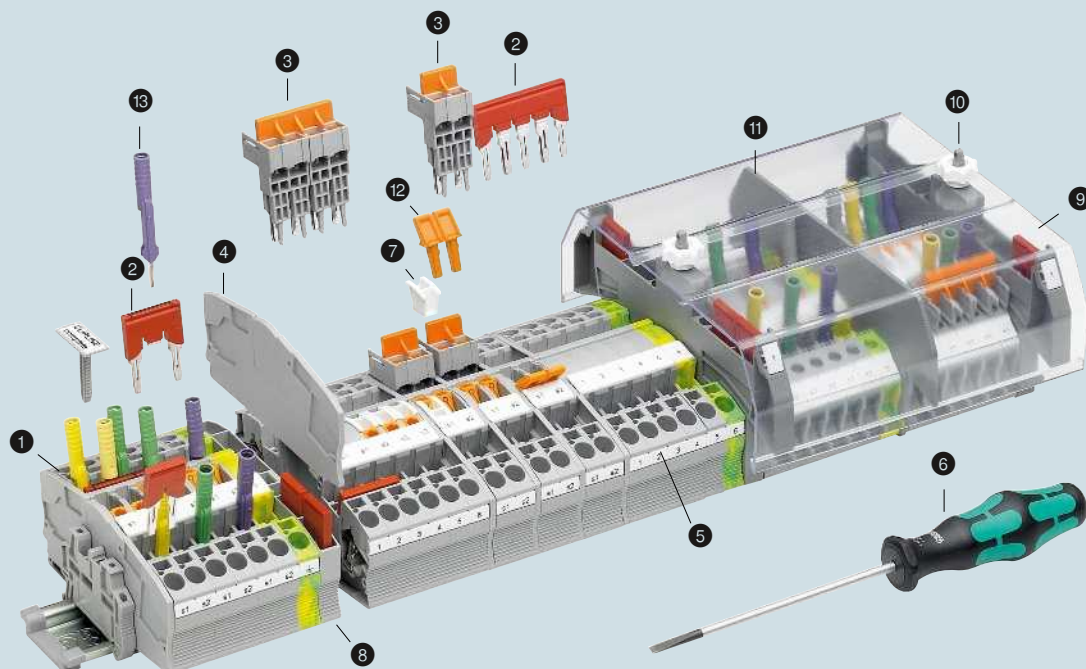



Uvijek u skladu s vremenom, uvijek dostupni
vama. Ovdje možete pronaći sve o našim
proizvodima, rješenjima i uslugama:
phoenixcontact.com

Lista proizvoda

- Kabeli i žice
- Konektori
- Kontroleri
- Električna kućišta
- Elektronički prekidači i motorske sklopke
- Oprema sabirnica
- Funkcionalna sigurnost
- Sučelja i industrijska računala
- I/O sustavi
- Tehnologija industrijske komunikacije
- Industrijski Ethernet
- Montažni i instalacijski materijal
- Osvjetljenje i signalizacija
- Označavanje i numeriranje
- Mjerna i kontrolana tehnika
- Modularne redne stezaljke
- Monitoring
- Redne stezaljke i konektori za štampane pločice
- Pomoćna napajanja i UPS
- Zaštitni uređaji
- Releji
- Kabliranje senzora/aktuatora
- Programski paketi
- Prenaponska zaštita i filteri
- Sustavi kabliranja za kontrolere
- Alati
- Bežična podatkovna komunikacija

PHOENIX CONTACT d.o.o. Capraška 6
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 (0)1 645 8990
Fax: +385 (0)1 645 8991
E-mail: info@phoenixcontact.hr
phoenixcontact.com